


CT P1・2
CF P3・4
TF P5~10
F・FW P11~20
TE P21~44
TY P45~59
AE P60・61
A P62~64
G P65
MY P66~69
N P70・71
NA P72・73
TX P74
T P75・76
e P78~80
TEA P81
TK P82
単輪 キャスター P83~103
関連部品 P104~108

TY 60 プレート式

ROHS適合

■ 本体	ナイロン	■ 車輪径	60m/m
■ 車輪	ナイロン	■ 許容荷重N(Kg)	1470(150)

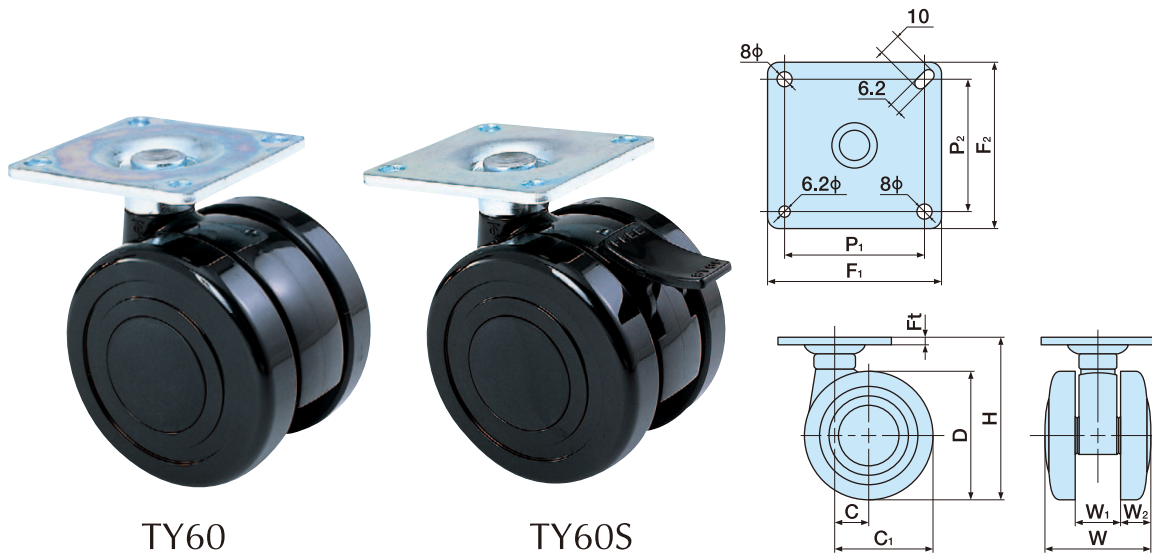

TY60

TY60S

単位:m/m


品番		許容荷重N(Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	F _d	F _t	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
TY60	TY60S	1470(150)	60	77.5	17	47	59	24	17.5	66×66	50×50	6.2	3.8	60	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TY 60N ネジ式

ROHS適合

■ 本体	ナイロン	■ 車輪径	60m/m
■ 車輪	ナイロン	■ 許容荷重N(Kg)	1470(150)

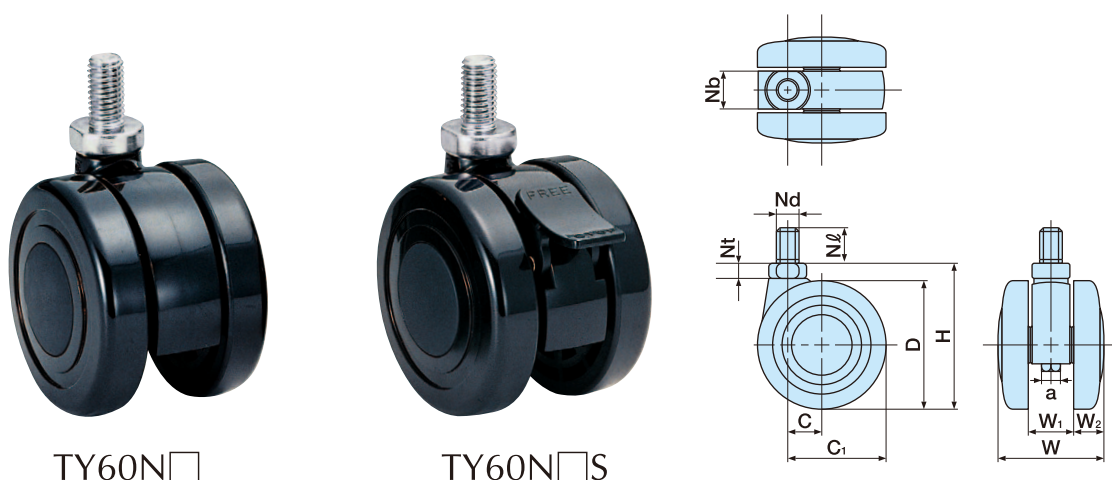

TY60N□

TY60N□S

単位:m/m

品番		許容荷重N(Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N _l	N _t	a	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TY60N3	TY60N3S	1470(150)	60	69	17	47	59	24	17.5	21	W ³ / ₈ ×山16	19	8	10	60	
TY60N12	TY60N12S										M12×1.75	22				
TY60N16	TY60N16S										M16×2.0	25				
TY60N4	TY60N4S										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。