


ブラケット詳細図

MN□-16



MN□-22

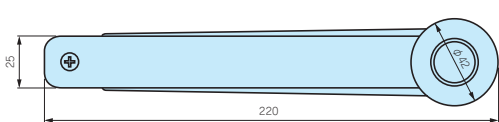


構成内容

| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色 / 表面処理 |
|-----|------------|----|--------------|-------------------|
| 1 | ブラケット | 2 | ABS (UL94HB) | ライトグレー・ブラック |
| 2 | グリップ | 1 | A6063S-T5 | シルバー・ブラック / アルマイト |
| 3 | キャップ | 2 | ポリエチレン | ライトグレー・ブラック |
| 4 | ステーター | 2 | ADC 12 | ライトグレー・ブラック |
| - | ローター | 2 | ABS (UL94HB) | ライトグレー・ブラック |
| - | スプリング | 2 | ステンレス | 無処理 |
| 7 | スペーサー | 2 | ポリエチレン | ライトグレー・ブラック |
| - | タッピングM4×20 | 2 | 鉄 | 三価黒クロメート |
| - | ナベSW付M5×16 | 2 | 鉄 | 三価クロメート |
| - | 固定ナット | 2 | 鉄 / ポリエチレン | ニッケル・ブラック |

型番・寸法・標準価格

| 型番 | | 寸法 | | 標準価格G | 標準価格B |
|--------------|----------|-----|-----|-------|-------|
| ●ライトグレー/シルバー | ●ブラック | L | D | | |
| MN16-16G | MN16-16B | 160 | 160 | 2,220 | 2,240 |
| MN16-22G | MN16-22B | 160 | 220 | 2,320 | 2,350 |
| MN21-16G | MN21-16B | 210 | 160 | 2,240 | 2,280 |
| MN21-22G | MN21-22B | 210 | 220 | 2,350 | 2,380 |
| MN26-16G | MN26-16B | 260 | 160 | 2,280 | 2,300 |
| MN26-22G | MN26-22B | 260 | 220 | 2,380 | 2,410 |
| MN32-16G | MN32-16B | 320 | 160 | 2,340 | 2,360 |
| MN32-22G | MN32-22B | 320 | 220 | 2,440 | 2,470 |
| MN37-16G | MN37-16B | 370 | 160 | 2,380 | 2,420 |
| MN37-22G | MN37-22B | 370 | 220 | 2,480 | 2,530 |
| MN43-16G | MN43-16B | 430 | 160 | 2,450 | 2,500 |
| MN43-22G | MN43-22B | 430 | 220 | 2,560 | 2,610 |

 グリップ詳細図



ケース対応表

| 型番 | ケースW | ケースH | ケースD |
|----------|------|-------------|---------|
| MN16-16□ | 160 | 66,88,99 | 160,230 |
| | | 133,149,177 | 160 |
| MN21-16□ | 210 | 66,88,99 | 160,230 |
| | | 133,149,177 | 160 |
| MN26-16□ | 260 | 66,88,99 | 230 |
| MN32-16□ | 320 | 66,88,99 | 230 |
| MN37-16□ | 370 | 66,88,99 | 230 |
| MN43-16□ | 430 | 66,88,99 | 230 |

| 型番 | ケースW | ケースH | ケースD |
|----------|------|---------------------|---------|
| MN16-22□ | 160 | 66,88,99 | 280 |
| | | 133,149,177,199,222 | 230,280 |
| MN21-22□ | 210 | 66,88,99 | 280,350 |
| | | 133,149,177,199,222 | 230~350 |
| MN26-22□ | 260 | 66,88,99 | 280,350 |
| | | 133,149,177,199,222 | 230~350 |
| MN32-22□ | 320 | 66,88,99 | 280~450 |
| | | 133,149,177,199,222 | 230~450 |
| MN37-22□ | 370 | 66,88,99 | 280~450 |
| | | 133,149,177,199,222 | 230~450 |
| MN43-22□ | 430 | 66,88,99 | 280~450 |
| | | 133,149,177,199,222 | 230~450 |

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内