

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



棚板
ラックパネル

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

 


アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- 組合せで様々なL寸に対応できます。
- EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
- 当社製品SRE幅広ラック収納棚が利用できます。

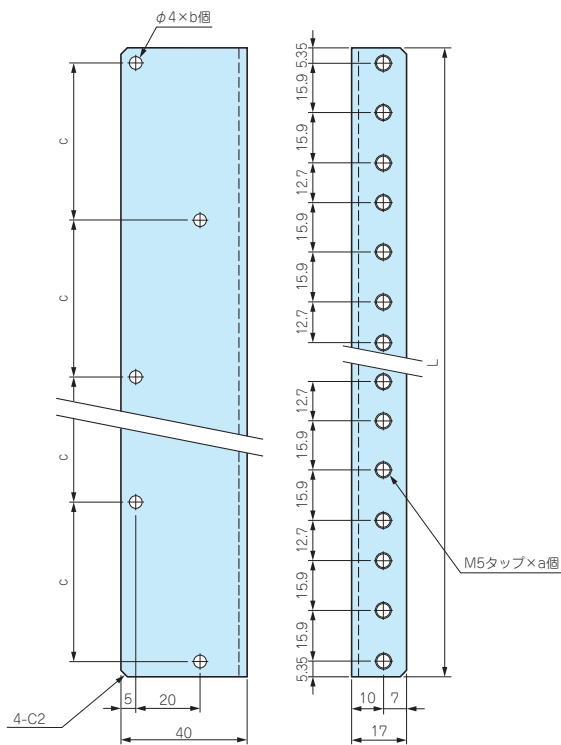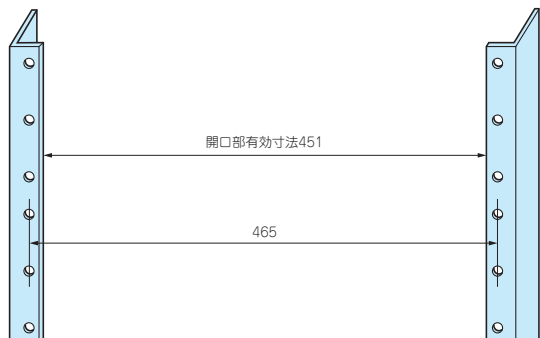

構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
スチールラックマウントアングル	鋼板 SPCC t2.3	黒半つや / 塗装

型番・寸法・標準価格

型番	L	a	b	c	自重 (g)	標準価格
RSE- 1U	42.5	3	2	30	38	970
RSE- 2U	87	6	3	35	78	990
RSE- 3U	131.5	9	4	40	120	1,160
RSE- 4U	176	12	4	50	170	1,310
RSE- 5U	220.5	15	5	50	210	1,520
RSE- 6U	265	18	6	50	250	1,980
RSE- 8U	354	24	6	65	340	2,340
RSE-10U	443	30	7	70	408	2,870
RSE-12U	532	36	8	70	510	3,250
RSE-14U	621	42	8	85	590	3,780
RSE-18U	799	54	10	85	760	4,640