




■ 手になじみやすい弾力性のあるエラストマ樹脂製取手です。

テクニカルデータ

許容荷重：20kgf

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

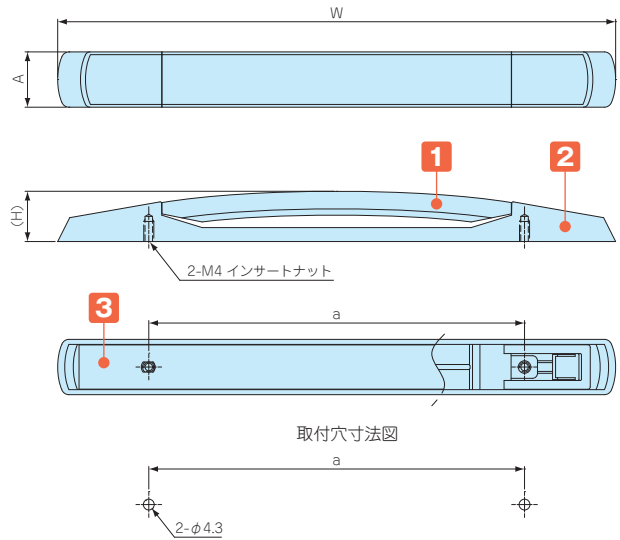

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	取手	1	エラストマ	ブラック
2	ベース	1	ポリアミド	ブラック
3	補強金具	1	ステンレス	無処理
-	取付ビス (M4×10ナベ (ワッシャー付))	2	鉄	三価クロメート

型番・寸法・標準価格

型番	W	A	H	a	標準価格
HK-1	222.5	22	20	149.5	820
HK-3	183	22	17	110.7	710

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミニウム・ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミフレーム/ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

機板/ラックパネル

電池ボックス/ホルダー

アクセサリ / シールド / 熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内