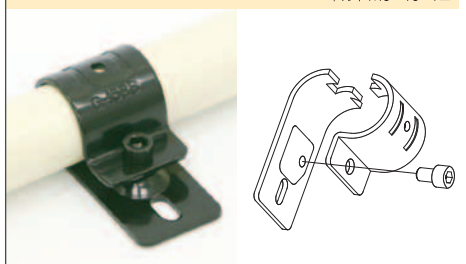
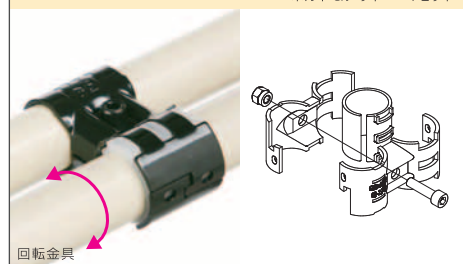
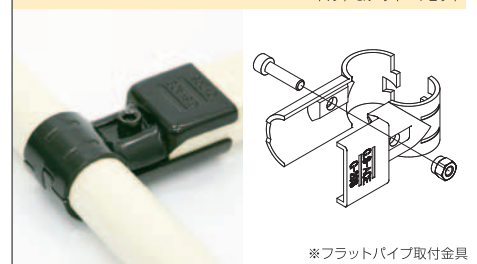
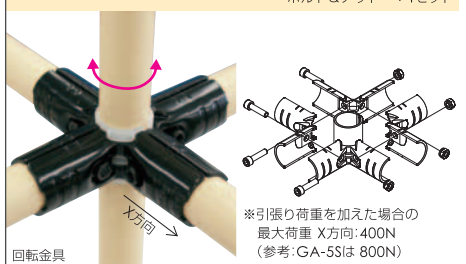
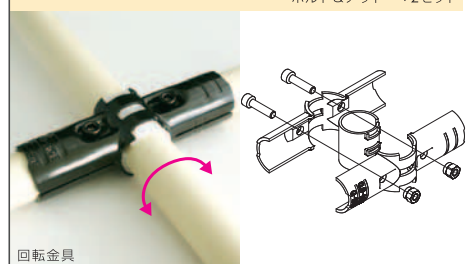
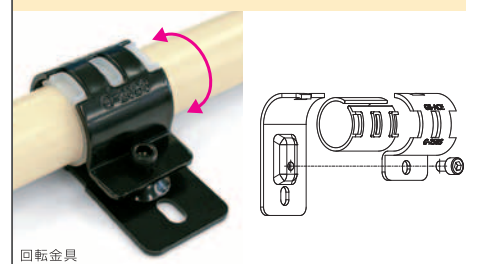
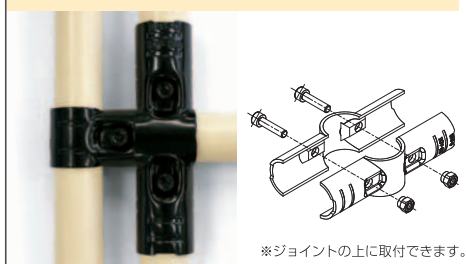
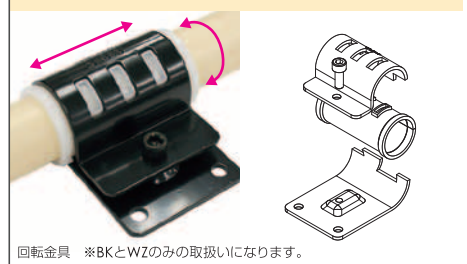
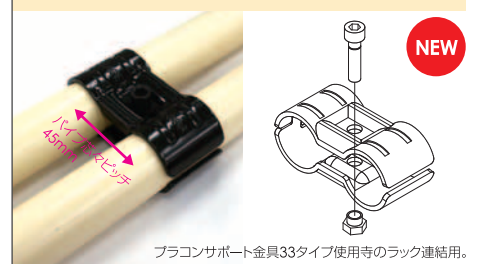
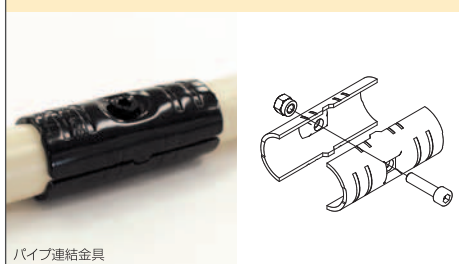
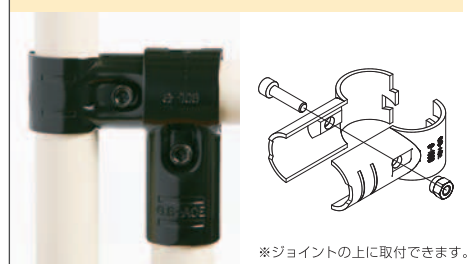
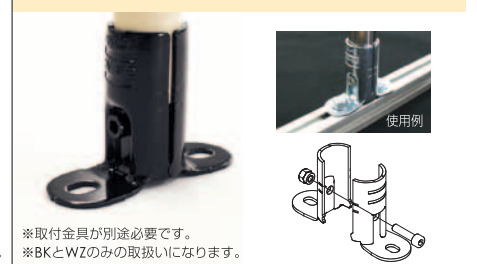

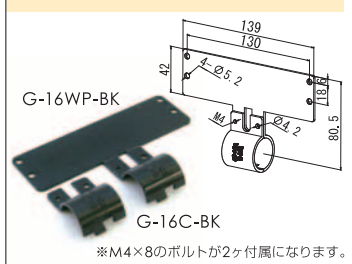

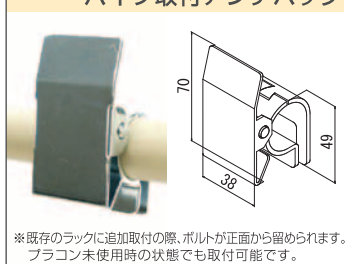


<p>GA-15S</p> <p>G-15AS : 1コ G-15BS : 1コ ボルトM6×10 : 1コ</p> 	<p>GA-17S</p> <p>G-17S : 2コ GAP-12スリーブ : 1コ ボルト&ナット : 1セット</p>  <p>回転金具</p>	<p>GA-20S</p> <p>G-20S : 1コ G-1S : 1コ ボルト&ナット : 1セット</p>  <p>※フラットパイプ取付金具</p>
---	--	---

<p>GA-22S</p> <p>G-22S : 4コ GAP-12スリーブ : 1コ ボルト&ナット : 4セット</p>  <p>回転金具</p> <p>※引張り荷重を加えた場合の最大荷重 X方向: 400N (参考: GA-5Sは 800N)</p>	<p>GA-24S</p> <p>G-24S : 2コ GAP-12スリーブ : 1コ ボルト&ナット : 2セット</p>  <p>回転金具</p>	<p>GA-25S</p> <p>G-25AS : 1コ GAP-12スリーブ : 1コ G-25BS : 1コ ボルトM6×10 : 1コ</p>  <p>回転金具</p>
--	--	---

<p>GA-34S</p> <p>G-34S : 2コ ボルト&ナット : 2セット</p>  <p>※ジョイントの上に取付できます。</p>	<p>GA-35S</p> <p>G-35AS : 1コ G-35BS : 1コ GAP-56ロングスリーブ : 1コ ボルトM6×10 : 1コ</p>  <p>回転金具 ※BKとWZのみの取扱いになります。</p>	<p>GA-38S</p> <p>G-38S : 2コ ボルト&ナット : 1セット</p>  <p>NEW</p> <p>ブラコンサポート金具33タイプ使用時のラック連結用。</p>
--	---	---

<p>GA-44</p> <p>G-44 : 2コ ボルト&ナット : 1セット</p>  <p>パイプ連結金具</p>	<p>GA-103</p> <p>G-103 : 2コ ボルト&ナット : 1セット</p>  <p>※ジョイントの上に取付できます。</p>	<p>GA-104</p> <p>G-104 : 2コ ボルト&ナット : 1セット</p>  <p>※取付金具が別途必要です。 ※BKとWZのみの取扱いになります。</p>
--	--	---

<p>GP-APF 特殊サポート金具</p>  <p>※角度の調整は母材で行って下さい。</p> <p>※GP4040用サポート金具 ※アルミフレーム角材などにブラコンを取り付ける際に使用して下さい。 ※取付金具が別途必要です。</p> <p>使用例</p>	<p>GA-16S-BK ピッキングステー</p>  <p>G-16WP-BK G-16C-BK</p> <p>※M4×8のボルトが2ヶ付属になります。</p>	<p>MG21JE-S-WZ (旧品番MG21JE-S-WH) ゴミ受けステー</p>  <p>※G-7AS-WZ 1コとボルト&ナット1セットが必要になります。</p>	<p>BSA-15 (旧品番AB-M) パイプ取付アンチバック</p>  <p>※既存のラックに追加取付の際、ボルトが正面から留められます。ブラコン未使用時の状態でも取付可能です。</p>
---	--	--	--

※弊社製品にてパイプラック製作の場合、ボルト締結については規定トルク10N・mで締結を行う事を推奨します。

<p>GAP-56/ロングスリーブ GAP-12/スリーブ</p>  <p>GAP-56 GAP-12</p>	<p>■メタルジョイント用</p> <p>ボルト・ナット</p> <p>(M6 六角穴付きボルト) (M6 ボルト・ナットセット品) M0625B (ブラック) BN0625B (ブラック) M0625W (シルバー) BN0625W (シルバー)</p> <p>(M6 Tナット) TN06B (ブラック) TN06W (シルバー)</p> 	<p>ボルト (GA-15S・GA-25S・GA-35S用)</p> <p>M0610B (ブラック)</p>  <p>M0610W (シルバー)</p>
---	--	---