

パイプカッター PIPE CUTTER

パイプラックシステムの各種薄肉パイプ切断

樹脂パイプ

SUHパイプ


ECOパイプ

TMEH製パイプ全ての肉厚に対応 (t0.7~t1.4)

※フルスライドパイプ・スライドパイプ・フラットパイプには対応していません。

火花、切粉、外バリ無しのきれいな切り口。
 チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安心。しかも、高速切断。
 本体質量13.5kg(EHC60US)と、軽量、コンパクトボディで抜群の機動力。
 耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靱なボディ。
 長尺パイプの切断はパイプサポートの併用でさらに安全・確実。

■本体仕様

本体仕様	本体型番	EHC60US (コーンリーマ無し) / EHC60US-BR30 (コーンリーマ内蔵)
	電動機	単相シリースモータ AC100V 50/60Hz
	消費電力	400W
	ローラー回転数(無負荷時)	450rpm (60Hz)
	パイプ内側バリ取り機(無負荷時)	155rpm (60Hz) ※1
	機械寸法(mm)	(L) 270 × (W) 325 × (H) 345
	質量(kg)	13.5

※1:コーンリーマはオプションになります。内蔵タイプをご希望の場合は本体型番EHC60US-BR30となります。rpm:(回転毎分)1分間回転数

□オプション

EHCC60 本体カバー	EHCS60U パイプサポートU	EHCE70 カッターホイール(替刃)	EHCBR30 コーンリーマ
			
※メーカー出荷時のオプションです。 ※写真は本体カバー装着例		※カッターホイールは本体に標準として装備されています	※パイプの内バリ取りパーツ ※EHC60US-BR30には標準装備されています ※メーカー出荷時のオプションです。

■本体仕様

PCM-28 パイプカッター

電源 AC100V・100W
 サイズ 360(W)×250(D)×220(H)mm
 重量 約30kg



※写真はイメージです。

CMC-25 カッターホイール(替刃)



※カッターホイールは本体に標準として装備されています

■関連商品(ハンドカッター)

品番	TC-32	TCE32
品名	チューブカッター32	チューブカッター替刃



ボード・パネル BOARD & PANEL

※下記以外の板厚やサイズなどは別途ご相談下さい。

ラワンベニヤ


- 下記以外の規格は問合せ下さい。
- カット・切欠き加工も対応可能です。



〔板厚12mm〕 〔板厚9mm〕

ベニヤ+ゴムマット+エッジ加工

- 下記以外の規格は問合せ下さい。
- カット・切欠き加工も対応可能です。

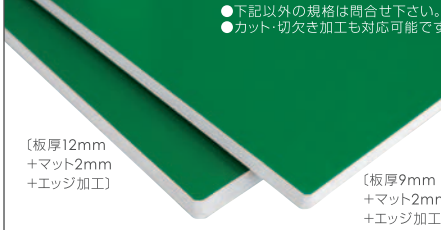


〔板厚12mm + マット2mm + エッジ加工〕 〔板厚9mm + マット2mm + エッジ加工〕

※ESD仕様もございます。

PET板(透明)


- カット・切欠き加工も対応可能です。



〔板厚3mm〕

ダンブラ

- 色の指定は問合せ下さい。
- カット・切欠き加工も対応可能です。

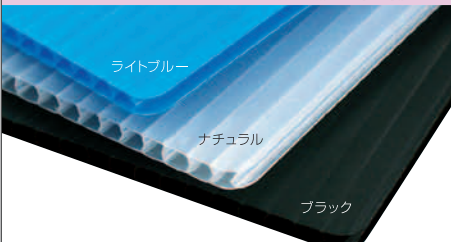


ライトブルー ナチュラル ブラック

〔板厚5mm〕

ビニールシート

- 〔アミなし〕もございます。
- カット・切欠き加工も対応可能です。

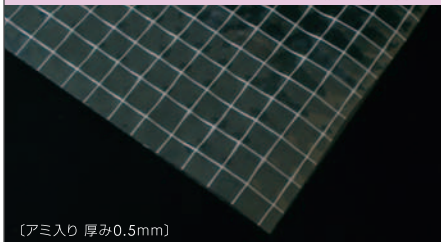

〔アミ入り 厚み0.5mm〕
 〔アミなし 厚み0.3mm〕

ブラパール

- メーカー改廃に伴い全て受注品となります。(2014.6月以前のカatalogに掲載)