


パイプ各種

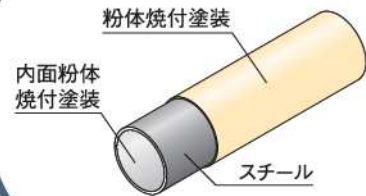

ECOパイプ (特許)

環境問題への取り組みと低コストを可能にした特殊塗装パイプ。
樹脂コーティングパイプと比べ軽量化を実現。
廃棄時はリサイクル材料として扱うことができます。

G2807-4 ECOパイプ



板厚	0.7mm
芯材	スチール
外径	28mm(呼称寸法)
定尺	4m(呼称寸法)
表面	粉体焼付塗装
質量	475g/m
10mmたわみ強度490N・m	

色品番	
G2807-4-IV	アイボリー
G2807-4-N	グリーン
G2807-4-K	ダークブルー
G2807-4-MS	メタリック シルバー
G2807-4-YE	イエロー

G2812-4 ECOパイプ

高強度タイプ



板厚	1.2mm
芯材	スチール
外径	28mm(呼称寸法)
定尺	4m(呼称寸法)
表面	粉体焼付塗装
質量	800g/m
10mmたわみ強度840N・m	

色品番	
G2812-4-IV	アイボリー
G2812-4-YE	イエロー

EG2807-4 静電ECOパイプ

静電対策



板厚	0.7mm
芯材	スチール
外径	28mm(呼称寸法)
定尺	4m(呼称寸法)
表面	粉体焼付塗装
質量	475g/m
10mmたわみ強度490N・m	

色品番	
EG2807-4-MS	静電メタリック シルバー
EG2807-4-G	静電グレー
EG2807-4-B	静電ブラック
EG2807-4-GI	静電シルバー

●10mmたわみ強度は、パイプ1mの長さを両支点にしてセンターに集中荷重を加えた値です。
●パイプ曲げ強度はP160・161技術資料をご参照ください。