

パイプ各種

SUHパイプ

ステンレス素材の特徴により、化学薬品、油などの汚れに強い。
導電性により、静電気の発生を抑え、ほこりがつきにくい。

S2807-PF-4 SUHパイプ

導電性



板厚	0.7mm
芯材	ステンレス(有磁性)
外径	28mm(呼称寸法)
定尺	4m(呼称寸法)
質量	448g/m
10mmたわみ強度490N・m	

※乳酸・クエン酸・洗浄効果の含まれる油等が飛散する環境下では使用しないでください。
※SUHパイプは使用環境によって錆びることがございます。

S2812-PF-4 SUHパイプ

高強度タイプ

導電性




板厚	1.2mm
芯材	ステンレス(有磁性)
外径	28mm(呼称寸法)
定尺	4m(呼称寸法)
質量	760g/m
10mmたわみ強度780N・m	

※乳酸・クエン酸・洗浄効果の含まれる油等が飛散する環境下では使用しないでください。
※SUHパイプは使用環境によって錆びることがございます。

アルミニウムパイプ


AR2812SP-4 アルミ丸パイプ

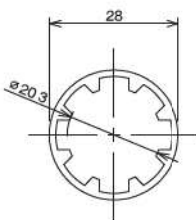

芯材	アルミニウム
外径	28mm(呼称寸法)
定尺	4m(呼称寸法)
表面	PEコーティング
質量	377g/m
10mmたわみ強度363N・m	

AR2829SP-4 アルミ丸パイプ

高強度タイプ

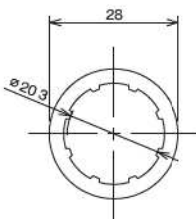

芯材	アルミニウム
外径	28mm(呼称寸法)
定尺	4m(呼称寸法)
表面	PEコーティング
質量	495g/m
10mmたわみ強度456N・m	

パイプのサイズカットをご希望の場合は品番、色記号の末尾に長さを明記してください。●パイプの長さ算出方法はP169技術資料をご参照ください。

品番の見方 型式 **G2807-4-IV**
品番 定尺 色

カット指定の場合 型式 **G2807-IV** **L=長さ(mm)**
品番 色