



メタルジョイント

GA-8S メタルジョイントセット



色品番	GA-8S-BK	ブラック
	GA-8S-WZ	シルバー
	GA-8S-PI	アイボリー
	GA-8S-NI	ニッケルメッキ
材質	スチール	
質量	108g	

セット品内訳
 ●G-8S：2コ
 ●M0625/TN06：1セット
 (ボルト/ナット)

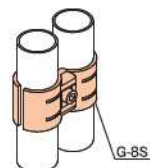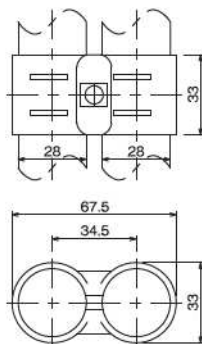



GA-38S メタルジョイントセット

パイプピッチ45mm



色品番	GA-38S-BK	ブラック
	GA-38S-WZ	シルバー
	GA-38S-PI	アイボリー
	GA-38S-NI	ニッケルメッキ
材質	スチール	
質量	124g	

セット品内訳
 ●G-38S：2コ
 ●M0625/TN06：1セット
 (ボルト/ナット)

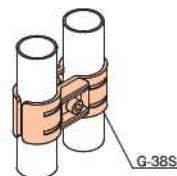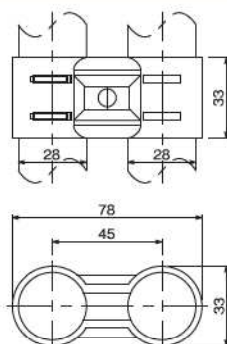



●プラコンサポート金具33タイプ（ジョイントの上から取付け可能）使用時のラック連結に使用します。

GA-9S メタルジョイントセット



色品番	GA-9S-BK	ブラック
	GA-9S-WZ	シルバー
	GA-9S-PI	アイボリー
	GA-9S-NI	ニッケルメッキ
材質	スチール	
質量	250g	

セット品内訳
 ●G-9S：2コ
 ●M0625/TN06：1セット
 (ボルト/ナット)

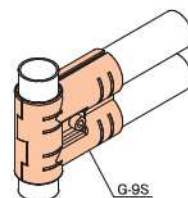
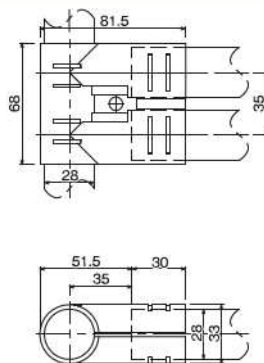


GA-44 メタルジョイントセット



色品番	GA-44-BK	ブラック
	GA-44-WZ	シルバー
	GA-44-PI	アイボリー
	GA-44-NI	ニッケルメッキ
材質	スチール	
質量	150g	

セット品内訳
 ●G-44：2コ
 ●M0625/TN06：1セット
 (ボルト/ナット)

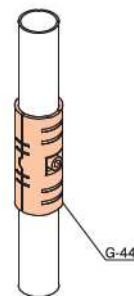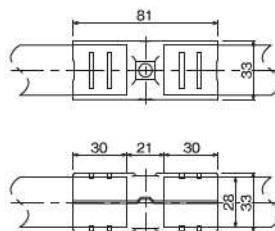

●メタルジョイントの組立てには、六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨いたします。
 ●メタルジョイントのパイプ引き抜き強度はP164技術資料をご参照ください。
 ●メタルジョイントは単品でもご購入いただけます。●メタルジョイント単品の質量、箱入数はP165をご参照ください。