

メタルジョイント



GA-12S メタルジョイントセット

回転金具



色品番	GA-12S-BK	ブラック
	GA-12S-WZ	シルバー
	GA-12S-PI	アイボリー
	GA-12S-NI	ニッケルメッキ
材質	スチール スリーブ: ポリエチレン	
質量	137g	

セット品内訳
 ●G-12S: 2コ
 ●スリーブGAP-12: 1コ
 ●M0625/TN06: 1セット
 (ボルト/ナット)

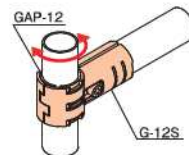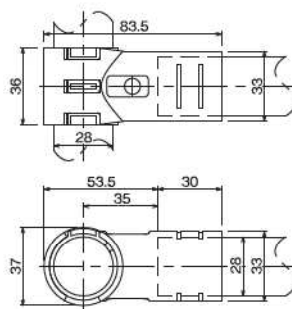

※パイプに沿わせてスライドさせる用途には適しません。
 ●スライドさせる場合は別売りGAP-44 (P17) をご使用ください。



GA-24S メタルジョイントセット

回転金具



色品番	GA-24S-BK	ブラック
	GA-24S-WZ	シルバー
	GA-24S-PI	アイボリー
	GA-24S-NI	ニッケルメッキ
材質	スチール スリーブ: ポリエチレン	
質量	211g	

セット品内訳
 ●G-24S: 2コ
 ●スリーブGAP-12: 1コ
 ●M0625/TN06: 2セット
 (ボルト/ナット)

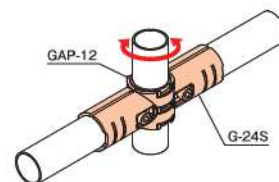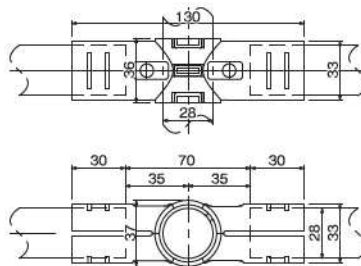

※パイプに沿わせてスライドさせる用途には適しません。
 ●スライドさせる場合は別売りGAP-44 (P17) をご使用ください。



GA-22S メタルジョイントセット

回転金具



色品番	GA-22S-BK	ブラック
	GA-22S-WZ	シルバー
	GA-22S-PI	アイボリー
	GA-22S-NI	ニッケルメッキ
材質	スチール スリーブ: ポリエチレン	
質量	387g	

セット品内訳
 ●G-22S: 4コ
 ●スリーブGAP-12: 1コ
 ●M0625/TN06: 4セット
 (ボルト/ナット)

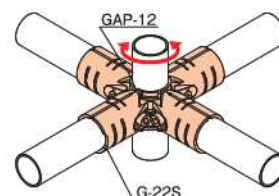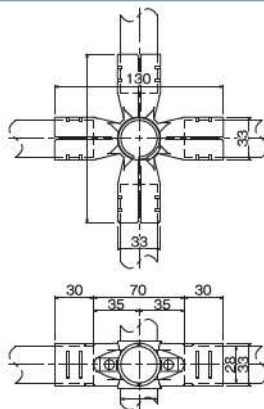

※パイプに沿わせてスライドさせる用途には適しません。
 ●スライドさせる場合は別売りGAP-44 (P17) をご使用ください。



GA-17S メタルジョイントセット

回転金具



色品番	GA-17S-BK	ブラック
	GA-17S-WZ	シルバー
	GA-17S-PI	アイボリー
	GA-17S-NI	ニッケルメッキ
材質	スチール スリーブ: ポリエチレン	
質量	131g	

セット品内訳
 ●G-17S: 2コ
 ●スリーブGAP-12: 1コ
 ●M0625/TN06: 1セット
 (ボルト/ナット)

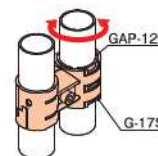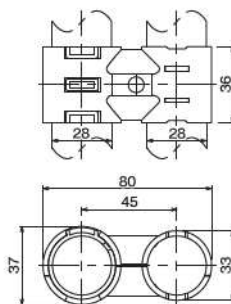

※パイプに沿わせてスライドさせる用途には適しません。
 ●スライドさせる場合は別売りGAP-44 (P17) をご使用ください。

●メタルジョイントの組立てには、六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨いたします。
 ●メタルジョイントのパイプ引き抜き強度はP164技術資料をご参照ください。
 ●メタルジョイントは単品でもご購入いただけます。 ●メタルジョイント単品の質量、箱入数はP165をご参照ください。