


アクセサリ

FB-28 フォールディングブラケット

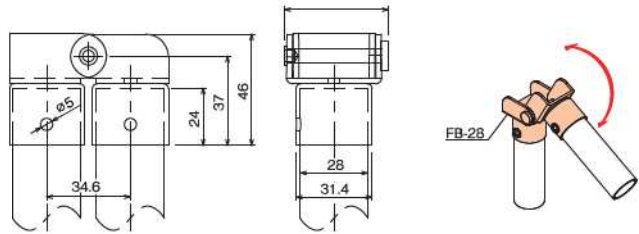

材質	スチール
表面	三価クロムメッキ
質量	155g
箱入数	50コ




● $\phi 28$ パイプに適合するアウタータイプの折り畳み金具です。

AFU-28C フォールディングユニット



材質	アルミニウム/ゴム/スチール
質量	93g
箱入数	80コ

適合パイプ **樹脂**
DP2807 / EP2807 / CL2807

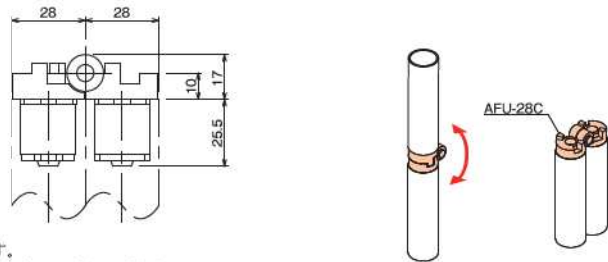


●樹脂コーティングパイプ板厚0.7mmに適合する差込みタイプの折り畳み金具です。
●フォールディング取付部には十分な保持力がないため、パイプが抜けてしまう場合がございます。
※パイプを取付ける際にはフォールディングユニット接合部と反対側のパイプ端部を回転ジョイント等で固定してください。

AFU-28S フォールディングユニット



材質	アルミニウム/ゴム/スチール
質量	93g
箱入数	80コ

適合パイプ **ECO** **SUH**
G2807 / EG2807 / S2807

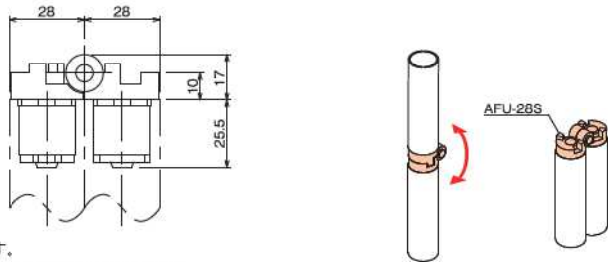


●ECOパイプ・SUHパイプ板厚0.7mm、0.8mmに適合する差込みタイプの折り畳み金具です。
●フォールディング取付部には十分な保持力がないため、パイプが抜けてしまう場合がございます。
※パイプを取付ける際にはフォールディングユニット接合部と反対側のパイプ端部を回転ジョイント等で固定してください。

LK28A / LK28S パイプコネクター



品番	LK28A 樹脂
	LK28S ECO SUH
材質	スチール
表面	三価クロムメッキ
質量	46g
箱入数	120コ

適合パイプ
LK28A: DP2807 / EP2807 / CL2807 /
CS2807 / ES2807 / FS2807 / CF2807
LK28S: G2807 / EG2807 / S2807

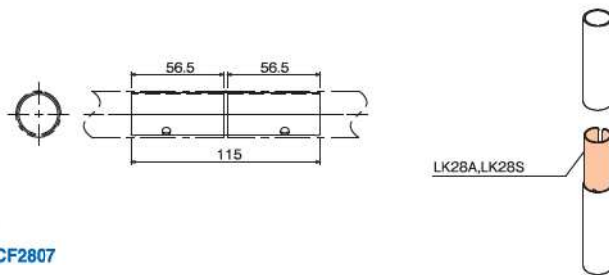


●簡易的にパイプを繋ぐために使用します。
※耐荷重、保持力はありません。

AB30 アブソーバー

反発力約30Kg



材質	スチール/プラスチック
質量	300g

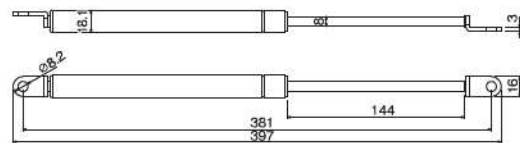

●車のボンネットのように開閉補助の働きをします。
●製品事例P156天井開閉台車にて使用しております。

ストローク140mm/反発力300N

●メタルパーツをパイプ先端に取付ける際は、ボルト・ナットにて貫通止めるか、リベット固定することを推奨いたします。
●パイプの取付けには別途のボルト・ナットやリベットが必要です。