


アジャスター

AD50WA-AC / AD50WB-AC アジャスター

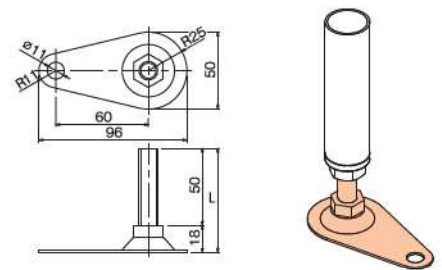

品番	L寸	質量	箱入数
AD50WA-AC	68mm	105g	60コ
AD50WB-AC	118mm	142g	40コ
材質	スチール		
表面	三価クロムメッキ		




●固定には別途アンカーボルト(M10)が必要です。

AD40SPA / AD40SPA-E / AD40SPB / AD40SPB-E アジャスター

ステンレス・ゴムクッションタイプ



品番	L寸	質量	静電対策	ゴム色	箱入数
AD40SPA	71mm	85g	×	グレー	100コ
AD40SPA-E	71mm	85g	○	ブラック	100コ
AD40SPB	121mm	123g	×	グレー	70コ
AD40SPB-E	121mm	123g	○	ブラック	70コ
材質	ステンレス/ゴム				

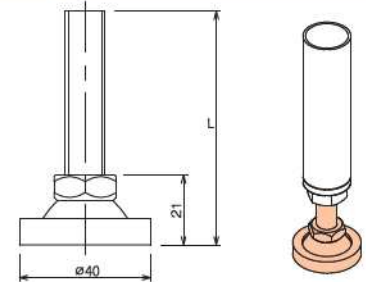


AD32RA / AD32RA-E / AD32RB / AD32RB-E アジャスター

ゴムクッションタイプ



品番	L寸	質量	静電対策	ゴム色	箱入数
AD32RA	71mm	106g	×	グレー	150コ
AD32RA-E	71mm	106g	○	ブラック	150コ
AD32RB	120mm	121g	×	グレー	100コ
AD32RB-E	120mm	121g	○	ブラック	100コ
材質	スチール/ゴム				
表面	三価クロムメッキ				

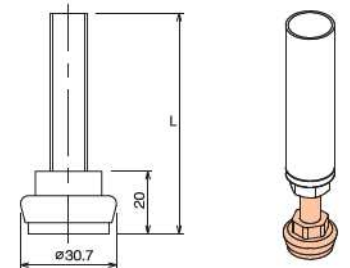


AD50RAN / AD50RAN-E / AD50RBN / AD50RBN-E アジャスター

ゴムクッションタイプ



品番	L寸	質量	静電対策	ゴム色	箱入数
AD50RAN	75mm	112g	×	グレー	80コ
AD50RAN-E	75mm	112g	○	ブラック	80コ
AD50RBN	123mm	148g	×	グレー	60コ
AD50RBN-E	123mm	148g	○	ブラック	60コ
材質	スチール/ゴム				
表面	三価クロムメッキ				

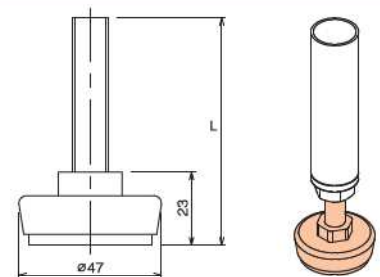


AD50RAN-H アジャスター

ゴムクッションタイプ



品番	L寸	質量	箱入数
AD50RAN-H	80mm	120g	60コ
材質	スチール/ゴム		
表面	三価クロムメッキ		

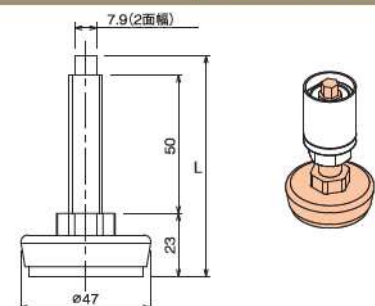

●ボルト先端が六角仕様になります。

●ゴムクッションタイプのアジャスターは引きずるとゴム部分が外れる場合がございます。