

プリダン



棚の高さ変更、棚の追加、
取り外しが**工具不要**で
簡単にできます。

所要時間約5分



W920×D1435×H1600

プリダン 作業手順



パイプの溝に
合わせて
25mm単位で
調整ができます。
150mm毎の
2本ラインが
高さ調整の
目安です。



高さが
決まったら
ノボルトを
締め付け、
引掛け金具
PC-21を
取付けます。



引掛け金具
PC-21に
パイプを取付ける
だけで棚の追加が
可能です。

プリダン用部品

RG2812 プリダンECOパイプ



アイボリー

定尺品番	RG2812-1.5 1.5m(呼称寸法)
	RG2812-1.8 1.8m(呼称寸法)
板厚	1.2mm
芯材	スチール
外径	28mm(呼称寸法)
表面	粉体焼付塗装
質量	773g/m

RS2812 プリダンSUHパイプ



定尺品番	RS2812-1.5 1.5m(呼称寸法)
	RS2812-1.8 1.8m(呼称寸法)
板厚	1.2mm
芯材	ステンレス(有磁性)
外径	28mm(呼称寸法)
質量	760g/m

導電性


GA-21A プリダン受け金具セット



色品番	GA-21A-BK ブラック
	GA-21A-WZ シルバー
材質	スチール
質量	128g

セット品内訳

- G-21A：2コ
- ノボルトHM0620：1コ
- ナットTN06：1コ

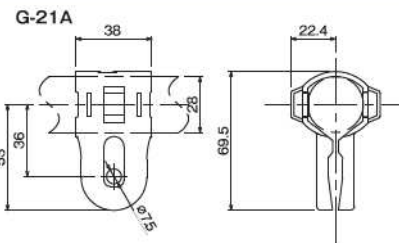


GA-21B プリダン受け金具セット



色品番	GA-21B-BK ブラック
	GA-21B-WZ シルバー
材質	スチール
質量	126g

セット品内訳


- G-21A：1コ
- G-21B：1コ
- ノボルトHM0620：1コ
- ナットTN06：1コ

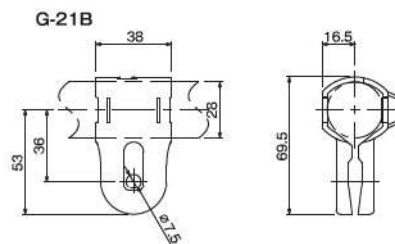

PC-21 プリダン引掛け金具



色品番	PC-21-BK ブラック
	PC-21-WZ シルバー
材質	スチール
質量	57g
箱入数	150コ

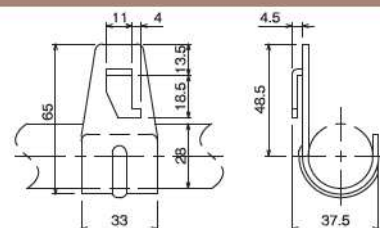

●プリダン受け金具は単品でもご購入いただけます。 ●単品の重量、箱入数はP165をご参照ください。

ご注文の際は品番末尾に色記号を明記してください。

型式 **GA-21A-BK**
品番 色

BK
ブラック

WZ
シルバー