


捻込Y型ストレーナー

20SYL-13A、 20SYL-14A

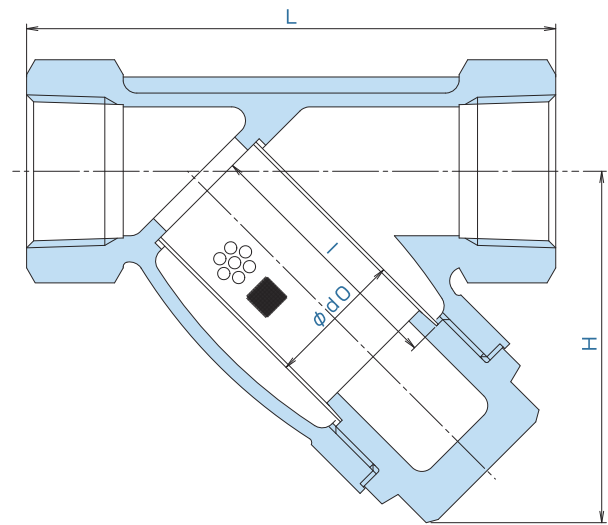

基本仕様

接続	ねじ込み Rc
最高使用圧力	2.0MPa
最高使用温度	150℃
スクリーン	内網 60メッシュ

材質

	本体	スクリーン	ガスケット
20SYL-13A	SCS13A	SUS304	PTFE
20SYL-14A	SCS14A	SUS316	PTFE

寸法表

SIZE		L	H	スクリーン $\phi dO \times I$
8	1/4	70	45	13 × 30
10	3/8	70	45	13 × 30
15	1/2	85	55	18 × 40
20	3/4	100	70	23 × 52
25	1	115	80	30 × 56
32	1 1/4	135	95	37 × 68
40	1 1/2	150	100	43 × 71
50	2	180	115	53 × 82

特長

- スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
 - ご要求に応じてスクリーンの製作もいたします。※
 - 1/2in~2inはドレンプラグ付きも製作できます。
 - 使用温度が150℃を超える場合はご相談ください。
 - SCS16Aも製作できます。
- ※100メッシュを超えるスクリーンについてはP10をご覧ください。