

## スタビーエアラチェットレンチ

STUBBY AIR RATCHET WRENCH

最大出力トルク 34N・m

製品番号 AR2100S



自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショートタイプ。  
握りやすい樹脂グリップカバー。  
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。  
正逆両回転切替可能。


出力角  
6.35  
mm  
1/4"



AR2100S



正逆切替ノブ

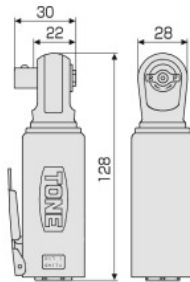

最大出力トルク 34N・m

製品番号 AR3100S



自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。  
握りやすい樹脂グリップカバー。  
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。  
正逆両回転切替可能。


出力角  
9.5  
mm  
3/8"




AR3100S



正逆切替ノブ

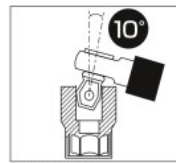

首振仕様

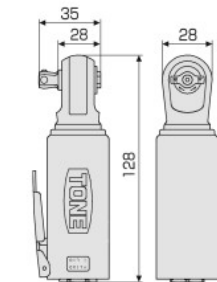

製品動画

OPTION  
インパクト用ソケット (3NV-〇〇) P.218

## 警告 WARNING

- 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。  
Please read instruction manual carefully before use.
- 保護めがねや防具を使用してください。 / Use goggles and protecting devices.

## 仕様

製品番号	出力角 dr. (mm)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ /min)	エア-取入口	エア-ホース 内径 (mm)	(参考) 適応ボルト	梱包入数 (通常)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
AR2100S	6.35	34	300	0.62	※1 (ntp) 510 (op) 75.4	Rc1/4(PT1/4)	10 以上	M10 (強度区分4.6)	5	0.48	¥ 22,000
AR3100S	9.5	34	300	0.62	※1 (ntp) 510 (op) 75.4	Rc1/4(PT1/4)	10 以上	M10 (強度区分4.6)	5	0.49	¥ 16,900

※ 空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は 0.75kW (1PS) 以上を推奨します。

※ 締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。

※ 1 最大空気消費量 (ntp) は、基準状態 (0°C, 1 気圧 = 0.1MPa) に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量 (op) は、実際に操作した状態 (20°C, 0.62MPa) における空気消費量を示します。

## 付属品

製品番号	プラグ	オイル	サイドグリップ (金具、ボルト含む)	六角棒 L 形レンチ	取扱説明書
AR2100S	R1/4 (PT1/4)	1	1	—	○
AR3100S	R1/4 (PT1/4)	1	1	—	○



両回転 ⚠ 注意 CAUTION

• 締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。 / Tightening torque may differ by conditions.