
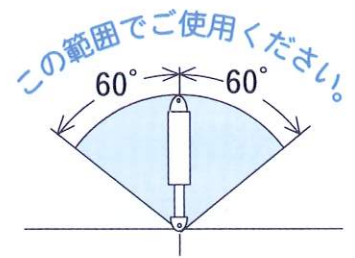


形式 GS 068 最大長時の最大ガス反力539N (55.0kgf)

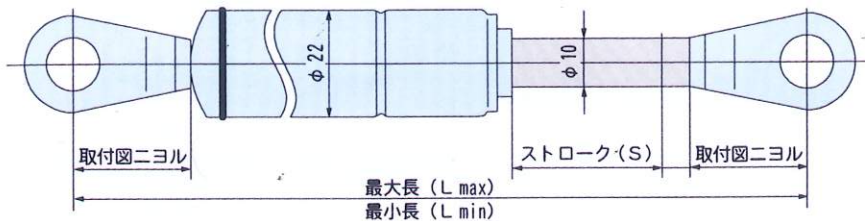

ストックNO.	日立品番	最大長 Lmax (mm)	最小長 Lmin (mm)	ストローク S (mm)	ガス反力 (20°C時)			取付キットNO.		チェック バルブ	本体 塗装色
					最大長-10mm時	最小長+αmm時		チューブ側	ロッド側		
					N (kgf)	N (kgf)	α				
Y2163	GS0683036A	279	199	80	147 (15)	187 (19.1)	0	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2061	GS0683165B	279	199	80	196 (20)	237 (24.2)	10	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2038	GS0683165A	279	199	80	246 (25.1)	299 (30.5)	10	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2263	GS0683217A	279	199	80	431 (44)	540 (55.1)	0	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2078	GS0683159C	306	210	96	169 (17.2)	214 (21.8)	10	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2042	GS0683159B	306	210	96	392 (40)	494 (50.4)	10	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2132	GS0683426A	306	210	96	461 (47)	596 (60.8)	5	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2068	GS0683055A	317	217	100	539 (55)	710 (72.4)	10	G12	G12	○	黒色ツヤ消し
Y2082	GS0683322A	330	240	90	108 (11)	194 (19.8)	10	G12	G12		灰色
Y2052	GS0683051D	364	264	100	392 (40)	454 (46.3)	10	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2069	GS0683039A	382	252	130	314 (32)	632 (64.4)	10	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2236	GS0683109A	382	252	130	441 (45)	687 (70.1)	10	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2247	GS0683050D	412	265	147	98 (10)	130 (13.3)	17	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2056	GS0683169A	412	265	147	147 (15)	194 (19.8)	17	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2280	GS0683255A	412	265	147	196 (20)	256 (26.1)	17	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2077	GS0683169B	412	265	147	240 (24.5)	313 (31.9)	17	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2138	GS0683169C	412	265	147	343 (35)	449 (45.8)	17	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2306	GS0683308A	412	265	147	343 (35)	558 (56.9)	9	G12	G12	○	黒色ツヤ消し
Y2003	GS0683374B	462	280	182	127 (13)	240 (24.5)	10	G17	G12		黒色ツヤ消し
Y2328	GS0683374A	462	280	182	177 (18)	330 (33.7)	10	G17	G12		黒色ツヤ消し
Y2254	GS0683020G	462	280	182	245 (25)	448 (45.7)	15	G17	G12		黒色ツヤ消し
Y2286	GS0683282A	464	314	150	343 (35)	414 (42.2)	0	G12	G12	○	黒色ツヤ消し
Y2025	GS0683360C	472	330	142	279 (28.5)	372 (37.9)	17	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2026	GS0683028C	488	311	177	246 (25.1)	302 (30.8)	17	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2175	GS0683028B	488	311	177	294 (30)	361 (36.8)	17	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2157	GS0683028A	488	311	177	343 (35)	421 (42.9)	17	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2341	GS0683038B	567	353.5	213.5	418 (42.6)	554 (56.5)	34.5	G17	G12		黒色ツヤ消し
Y2006	GS0683427A	567	353.5	213.5	418 (42.6)	560 (57.1)	34.5	G17	G12		黒色ツヤ消し
Y2020	GS0683164A	567	356.5	210.5	525 (53.5)	629 (64.1)	31.5	G21	G12		灰色
Y2002	GS0683064 I	580	344.5	235.5	129 (13.2)	195 (19.9)	29.5	G12	G12		黒色ツヤ消し
Y2202	GS0683076A	580	344.5	235.5	196 (20)	279 (28.4)	29.5	G12	G12	○	黒色ツヤ消し
Y2001	GS0683064H	580	344.5	235.5	248 (25.3)	314 (32)	29.5	G12	G12		黒色ツヤ消し