

AT、ATJシリーズ適合アクセサリ

■上記シリーズの各機種をレール上に取付け、完成品として使用する際に用意するアクセサリ類です。各機種ページ毎に記載しております“適合アクセサリ”項目と照らし合わせながらご覧ください。

側板

RoHS 対応

端子をユニット化するエンドプレートです。中間板の側面に取付けて使用します。


色：黒

適合中間板	側板：注文形式	材質	販売単位
AT-10	ATL-10	PC (ポリカーボネート) (UL94-V2)	100
AT-15L	ATL-15L		100
AT-20	ATL-20(2極付)		80セット
AT-30	ATL-30(2極付)		40セット
AT-60	ATL-60(2極付)		22セット
AT-100	ATL-100(2極付)		5セット
AT-150	ATL-150(2極付)		5セット

適合中間板	側板：注文形式	材質	販売単位
AT-200	C-0	PC (ポリカーボネート) (UL94-V2)	1
AT-300	C-0		1
AT-400	C-0		1
AT-500	C-0		1
AT-600	C-0		1
ATJ-10	ATJ-1L	PPE樹脂 (UL94V-0)	50
ATJ-20	ATJ-1L		50
ATJ-30	ATJ-2L		50



ATL-10~ATL-15
ATJ-1L~ATJ-2L

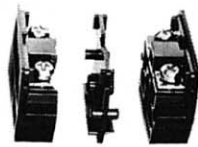

(1セット)
ATL-20~ATL-150



C-0

カバー

RoHS 対応

●標準カバー

(長さ：1m)

材質：PC(ポリカーボネート)

注文形式	販売単位
CA-30	20
CA-34	
CA-36	
CA-40	
CA-47	
CA-57	
CA-69	

材質：PVC

注文形式	販売単位
ATC-200	1
ATC-300	
ATC-400	

(長さ、端子規定寸法)

●スペシャルカバー

材質：PC(ポリカーボネート)

注文形式	販売単位
ATCP-400	1

記名板

RoHS 対応

●無地タイプ

色：白

注文形式	材質	寸法	販売単位
AP-12	PVC	0.5t×12W×900L	50
M-1LE	PVC	0.5t×8.5W×1000L	
M-2LE	PVC	0.5t×8.5W×2000L	

●線入りタイプ

色：下地白、線濃紺

注文形式	材質	寸法	販売単位
AM-8.5P10(線10mmピッチ)	PVC	0.5t×8.5W×670L	50
CTE-15(線8mmピッチ)	PVC	0.5t×8.5W×670L	
CTE-25(線11mmピッチ)	PVC	0.5t×8.5W×670L	
CTE-35(線14mmピッチ)	PVC	0.5t×8.5W×670L	