


C型16mmレール対応

RTW-10S

M3/1.25mm², 15A




標準価格105円/1個 販売単位(50ユニット)

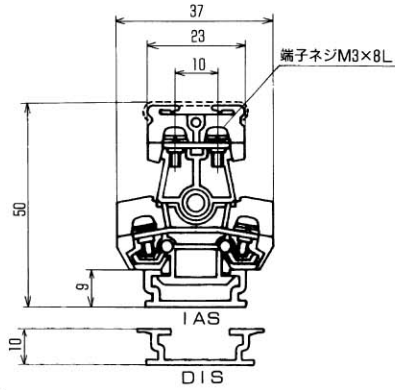

RoHS 対応

 ■ 適合圧着端子











■ 定格 ○下記データは銅裸線及び圧着端子接続によります。

	一般仕様		
電線サイズ	0.5mm ²	0.75mm ²	1.25mm ²
絶縁電圧	AC・DC380V		
通電電流	7A	11A	15A

端子ネジ	M3×8L±フリー端子SP付
締付トルク	1.2N・m

■ RTW-10S適合アクセサリ **RoHS 対応**

側板		カバー		記名板 <small>L=25mm以上はA7-7ページ掲載</small>	
注文形式 RTW-10L	材質: PPE	注文形式 CA-23	材質: PC	注文形式 AM-10	材質: PVC
	A B (AB1セット)			無地タイプ 	
標準価格51円/1枚 販売単位(10セット)		標準価格426円/1枚 販売単位(20)		寸法(0.5t×10W×1200L) 標準価格59円/1枚 販売単位(50)	
レール		止メ金具		ショートバー	
IASタイプ 	材質: アルミA6063	注文形式 HIS-2	材質: SPCC	形: SB7.0-*	
DISタイプ 				形: □B7.0-*	
標準価格661円/1本 販売単位(100)		標準価格63円/1個 販売単位(50)		* = 極数指定 □ = 色指定	詳しくはA3-13ページ参照
標準価格765円/1本 販売単位(100)					
上記標準価格はL=1000mmの場合 詳しくはA3-12ページ参照					

組端子台(工場組立出荷品)

RTW-10S中間板と上記アクセサリ類をレール上に組付けた上
完成品として納品することができます。(ショートバーは付きません)

注文形式:

RTWL-10S-□U

□ ユニット数記入

使用部品

中間板	RTW-10S
側板	RTW-10L
カバー	CA-23
記名板	AM-10
レール	IAS4
止メ金具	HIS-2

カバー、記名板、レールは指定極数(P数)に応じて当社で切断後組付けして出荷いたします。

端子台全長L

=端子幅(7mm)×ユニット数(U)+側板セット幅(8.5mm)

記名板の長さ=端子幅(7mm)×ユニット数(U)

カバーの長さ=端子幅(7mm)×ユニット数(U)

レール寸法はA3-15ページをご参照ください。

寸法表

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子全長L	—	22.5	29.5	36.5	43.5	50.5	57.5	64.5	71.5	78.5	85.5	92.5	99.5	106.5	113.5
極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子全長L	120.5	127.5	134.5	141.5	148.5	155.5	162.5	169.5	176.5	183.5	190.5	197.5	204.5	211.5	218.5

