

バンド結束工具

注文形式：GBR-1



標準価格3,795円/1個 販売単位(1)

特長

- 50mmから350mmの結束バンドに適用できます。
- 先端部にバンドを通し、引き金を繰り返し引いてください。
- 締め終りは手首を軽く左右に1/2回転させ引き金を少し強く引くと個締部よりバンドを切断します。
- 本機は樹脂製のため軽く作業者は疲労を感じません。

形式名	適合結束バンド	重さ
GBR-1	50mm~350mm	本体 樹脂製 60g

注文形式：F303タイプ



標準価格12,000円/1個 販売単位(1)

特長

- あらかじめセットした強度まで締めつけると自動的にカットします。
- 作業員の握力やその他個人差に関係なくいつも均等に締めつけができます。
- 電線を結束する工具です。電線束の径、使用するタイの寸法に合わせて8段階に目盛りが付いています。下表を目安にしてセットして頂ければバンドをその強度まで締めつけて切断します。

結束バンド形式	強度目盛	結束バンド形式	強度目盛
TGB-80	1~3	TGB-250 TGB-300 TGB-370	8
TGB-100	4~5		
TGB-150	6		
TGB-200	7		

タイベース

用途に応じて2タイプの粘着力

RoHS 対応

- TBS-□□タイプ
合成ゴム系の粘着剤を使用したタイプでタイル面、ガラス面、ホリオレフィン系樹脂面など、広範囲な接着が可能です。
- TBS-□□Gタイプ
アクリル系の粘着剤を使用したタイプで塗装鋼板ABS系樹脂面などの粗面へのフィット性が高く耐熱性、耐候性、耐薬品性にも優れています。


注文形式：

- 合成ゴム系粘着剤タイプ


TBS - □□
└── サイズ形式

- アクリル系粘着剤タイプ

TBS - □□G
└── サイズ形式

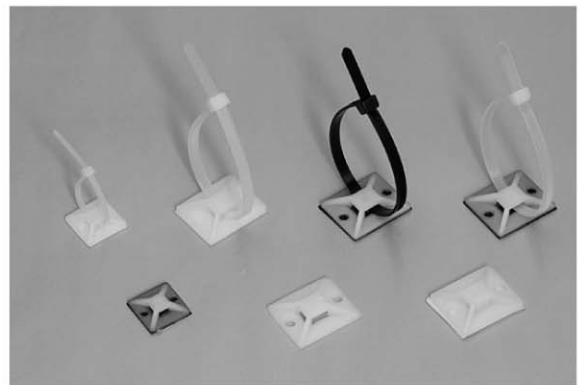

□ 寸法図

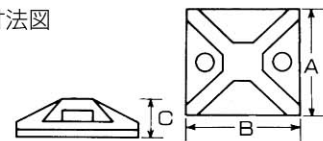

□ 機種一覧

サイズ形式	A(mm)	B(mm)	C(mm)	最大対応バンド幅(mm)	材質	固定方法	梱包単位	標準価格
20	19.2	19.2	4.8	4	66ナイロン	粘着	100	2,450円
30	25	30	6.2	6	66ナイロン	粘着	100	3,000円