

# ケーブル

ケーブル形式

**KB40N-4F4F-LA1-※※M**

ケーブル長指定

- 0.5M
- 1M
- 1.5M
- 2M
- 3M
- 5M


標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40N-4F4F-LA1-0.5M	3,920円
1M	KB40N-4F4F-LA1-1M	4,210円
1.5M	KB40N-4F4F-LA1-1.5M	4,540円
2M	KB40N-4F4F-LA1-2M	4,850円
3M	KB40N-4F4F-LA1-3M	5,440円
5M	KB40N-4F4F-LA1-5M	6,410円

特徴

- ◆シールド無し電線使用
- ◆L曲げ：ストレート形状40極
- ◆L曲げ側電線抜け方向についてB列側より電線が抜けB1番側に電線が引き出される
- ◆コネクタ両端 富士通製 FCN360形コネクタ1：1結線

ケーブル図

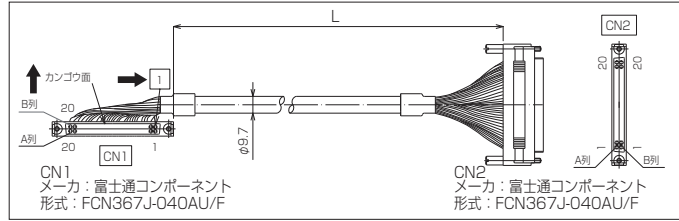

CN1	結線図	CN2
A1		A1
A2		B1
A3		B2
A4		A3
A5		A4
A6		A5
A7		A6
A8		A7
A9		A8
A10		A9
A11		A10
A12		A11
A13		A12
A14		A13
A15		A14
A16		A15
A17		A16
A18		A17
A19		A18
A20		A19
B1		B1
B2		B2
B3		B3
B4		B4
B5		B5
B6		B6
B7		B7
B8		B8
B9		B9
B10		B10
B11		B11
B12		B12
B13		B13
B14		B14
B15		B15
B16		B16
B17		B17
B18		B18
B19		B19
B20		B20

RoHS 対応

ケーブル形式

**KB40N-4F4F-LA2-※※M**

ケーブル長指定

- 0.5M
- 1M
- 1.5M
- 2M
- 3M
- 5M


標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40N-4F4F-LA2-0.5M	3,920円
1M	KB40N-4F4F-LA2-1M	4,210円
1.5M	KB40N-4F4F-LA2-1.5M	4,540円
2M	KB40N-4F4F-LA2-2M	4,850円
3M	KB40N-4F4F-LA2-3M	5,440円
5M	KB40N-4F4F-LA2-5M	6,410円

特徴

- ◆シールド無し電線使用
- ◆L曲げ：ストレート形状40極
- ◆L曲げ側電線抜け方向についてA列側より電線が抜けA1番側に電線が引き出される
- ◆コネクタ両端 富士通製 FCN360形コネクタ1：1結線

ケーブル図

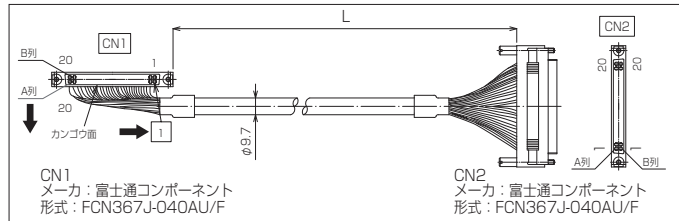

CN1	結線図	CN2
A1		A1
A2		A2
A3		A3
A4		A4
A5		A5
A6		A6
A7		A7
A8		A8
A9		A9
A10		A10
A11		A11
A12		A12
A13		A13
A14		A14
A15		A15
A16		A16
A17		A17
A18		A18
A19		A19
A20		A20
B1		B1
B2		B2
B3		B3
B4		B4
B5		B5
B6		B6
B7		B7
B8		B8
B9		B9
B10		B10
B11		B11
B12		B12
B13		B13
B14		B14
B15		B15
B16		B16
B17		B17
B18		B18
B19		B19
B20		B20

RoHS 対応

ケーブル形式

**KB40N-4F1H-LA1-※※M**

ケーブル長指定

- 0.5M
- 1M
- 1.5M
- 2M
- 3M
- 5M


標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40N-4F1H-LA1-0.5M	3,190円
1M	KB40N-4F1H-LA1-1M	3,520円
1.5M	KB40N-4F1H-LA1-1.5M	3,810円
2M	KB40N-4F1H-LA1-2M	4,120円
3M	KB40N-4F1H-LA1-3M	4,740円
5M	KB40N-4F1H-LA1-5M	5,770円

特徴

- ◆シールド無し電線使用
- ◆L曲げ：ストレート形状40極
- ◆L曲げ側電線抜け方向についてB列側より電線が抜けB1番側に電線が引き出される
- ◆コネクタ  
CN1：L曲げ側：富士通製360形  
CN2：ストレート側：ヒロセ電機製 MIL360形-MILコネクタ1：1結線

ケーブル図

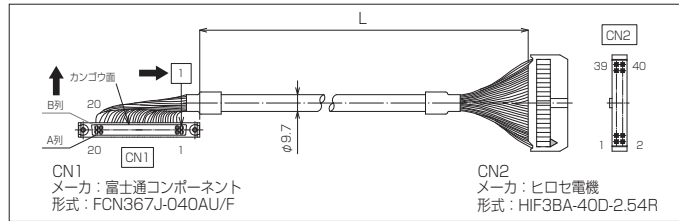

CN1	結線図	CN2
A1		1
A2		2
A3		4
A4		5
A5		7
A6		8
A7		9
A8		10
A9		12
A10		13
A11		14
A12		15
A13		16
A14		18
A15		19
A16		21
A17		22
A18		24
A19		25
A20		26
B1		27
B2		28
B3		29
B4		30
B5		32
B6		33
B7		34
B8		35
B9		36
B10		37
B11		38
B12		39
B13		40

RoHS 対応

ケーブル形式

**KB40N-4F1H-LA2-※※M**

ケーブル長指定

- 0.5M
- 1M
- 1.5M
- 2M
- 3M
- 5M


標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40N-4F1H-LA2-0.5M	3,190円
1M	KB40N-4F1H-LA2-1M	3,520円
1.5M	KB40N-4F1H-LA2-1.5M	3,810円
2M	KB40N-4F1H-LA2-2M	4,120円
3M	KB40N-4F1H-LA2-3M	4,740円
5M	KB40N-4F1H-LA2-5M	5,770円

特徴

- ◆シールド無し電線使用
- ◆L曲げ：ストレート形状40極
- ◆L曲げ側電線抜け方向についてA列側より電線が抜けA1番側に電線が引き出される
- ◆コネクタ  
CN1：L曲げ側：富士通製360形  
CN2：ストレート側：ヒロセ電機製 MIL360形-MILコネクタ1：1結線

ケーブル図

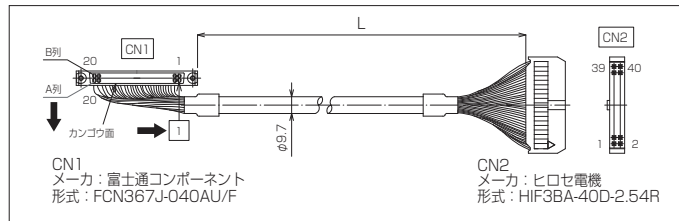

CN1	結線図	CN2
A1		2
A2		3
A3		4
A4		5
A5		6
A6		8
A7		9
A8		11
A9		12
A10		14
A11		15
A12		17
A13		18
A14		19
A15		20
A16		21
A17		22
A18		23
A19		24
A20		25
B1		26
B2		27
B3		28
B4		29
B5		31
B6		32
B7		34
B8		35
B9		36
B10		37
B11		38
B12		39
B13		40

RoHS 対応

シリアクタミナル

製品ガイド

PRS

PCE

5mmピッチ PCV5

7mmピッチ PCN7

PLC対応 PCN7 PCV5

7.62mmピッチ PCN (圧着端子式)

5mmピッチ PCV5 (コモン端子台)

7.62mmピッチ PCN (コモン端子台)

5mmピッチ PCI (コネクタ端子台)

7.62mmピッチ PCI

5mmピッチ PCS

8mmピッチ PCTL

8mmピッチ PCP

7.62mmピッチ PCFB

PCRY

標準ケーブル

アクセサリ

レール寸法表