

# JT、PTU、PUW、PT-SS、PT、FPS、FPWS、FP、FPW、VTZ、VTH、VTHW、VTC、VT-5KD、VT、CTWシリーズ適合アクセサリ

## レール

RoHS 対応

### ●DASタイプ



### ●DAVタイプ



寸法表

タイプ	A	B	C	全長	販売単位
DAV4	4.5	10	10	1000mm 及び 2000mm	1000mm=100本  2000mm=50本
DAS4					
DAV5	5.5	13	7		
DAS5					
DAV6	6.4	13	13		
DAS6					



材質：アルミA6063

注文形式：

DAV4-1000

タイプ 全長指定

適合レールは、DIN規格に対応した35mm幅のレールです。当社ではDAVタイプとDASタイプの2種類のアルミ製レールを揃えており、DAVタイプは各種のDINレール(35mm幅)対応機器が装着出来ます。DASタイプは他のDINレール(35mm幅)対応機器はもちろんのこと当社のC形20mmレール対応端子台も共通で装着出来る強度抜群のオリジナルレールです。

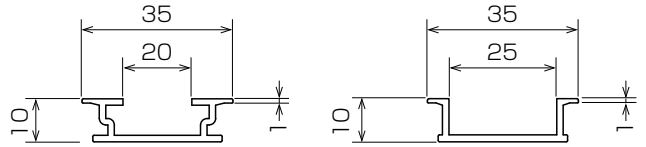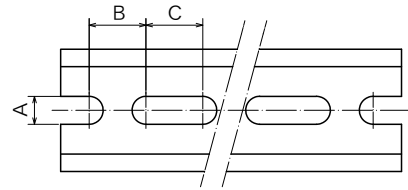

DASタイプ

DAVタイプ


## 止メ金具

RoHS 対応

レール取付の際、側板の横に設置しユニット全体の横ずれを防ぐ端末金具です。

注文形式


### ●HDV-1

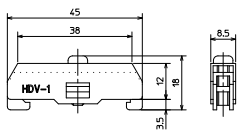

材質：SPCC  
販売単位 (100)

注文形式


### ●HDV-2

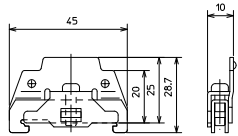

材質：SPCC  
販売単位 (50)

注文形式


### ●HDV-3

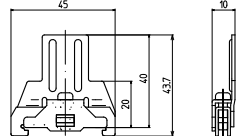

材質：SPCC  
販売単位 (50)

注文形式


### ●HDV-4

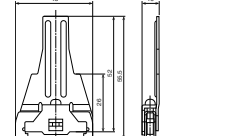

材質：SPCC  
販売単位 (10)

注文形式


### ●SDV-1

 

材質：ナイロン66  
販売単位 (50)

注文形式


### ●SDV-2

 

材質：変性PPE  
販売単位 (50)

注文形式


### ●GTY13

 

材質：SPCC  
販売単位 (100)

注文形式

### ●GTY18

 


材質：SPCC  
販売単位 (50)

\*DASレール (レール欄参照) を購入された当社のC型20mmレール対応端子台と共通で使用の際は20mmレール対応端子側に下図の金具を用いなければならない場合があります。

注文形式


### ●CT-H

 

材質：SPCC  
販売単位 (100)

注文形式


### ●ATO-29

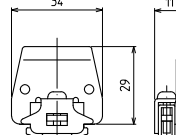

材質：SPCC  
販売単位 (50)

注文形式


### ●ATO-1

 

材質：SPCC  
販売単位 (100)

注文形式

### ●CT-U

 

材質：SPCC  
販売単位 (100)

シリーズ  
アクセサリ  
DIN  
35mm  
JT  
PTU  
PUW  
PT-SS  
PTW-SS  
PT  
ATX-10  
FPS  
FP  
VTZ  
VTH  
VTC  
VT-5KD  
VT  
CTW  
アクセサリ

ショート  
パー  
レール  
寸法  
早見表