



## AT-10

 
M3.5/2.0mm<sup>2</sup>, 20A

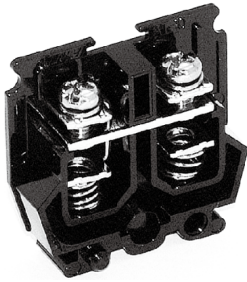


標準価格42円/1個 販売単位(300)

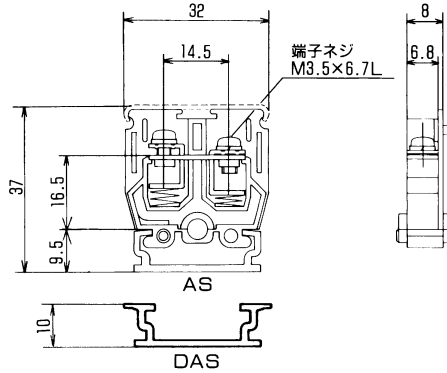

RoHS 対応



### ■ 適合圧着端子

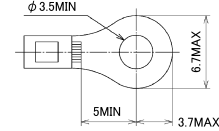

TUV認定品として使用する場合、圧着端子及びケーブルはそれぞれの規格認定品をご使用ください。













■ 定格 ○下記データは一般仕様が銅裸線及び圧着端子接続、TUV認定仕様が圧着端子接続によります。

	一般仕様		TUV認定仕様
電線サイズ	1.25mm <sup>2</sup>	2.0mm <sup>2</sup>	AWG20~14(燃線)
定格絶縁電圧	AC・DC600V		AC・DC600V
定格通電電流	15A	20A	20A

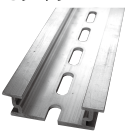端子ネジ	M3.5×6.7L±ナベスムス
締付トルク	0.8~1.4N・m

### ■ AT-10適合アクセサリ

RoHS 対応

側板	カバー	記名板
注文形式 ATL-10 材質: PC  標準価格24円/1枚 販売単位(100)	注文形式 CA-30 材質: PC  標準価格449円/1枚 販売単位(20)	材質: PVC 無地タイプ  注文形式 M-1LE 寸法(0.5t×8.5W×1000L) 標準価格38円/1枚 販売単位(50) M-2LE 寸法(0.5t×8.5W×2000L) 標準価格74円/1枚 販売単位(50)
レール	止メ金具	ショートバー
材質: アルミA6063 ASタイプ  標準価格684円/1本 販売単位(100) DASタイプ  標準価格742円/1本 販売単位(100) 上記標準価格はL=1000mmの場合 詳しくはA2-29ページ参照	材質: SPCC 注文形式 CT-U 標準価格40円/1個 販売単位(100)  注文形式 CT-H 標準価格53円/1個 販売単位(100)  注文形式 ATO-1 標準価格53円/1個 販売単位(100) 	形: SB8-*  形: SBR8-*  形: □B8-*  形: □BR8-*  * = 極数指定 □ = 色指定 詳しくはA2-30ページ参照

### 組端子台(工場組立出荷品)

AT-10中間板と上記アクセサリ類をレール上に組付けた上  
完成品として納品する事ができます。(ショートバーは付きません)

注文形式:

ATL-10-□P

□ 極数記入

使用部品

中間板	AT-10
側板	ATL-10
カバー	CA-30
記名板	M-1LE
レール	AS4
止メ金具	ATO-1

カバー、記名板、レールは指定極数(P数)に応じて当社で切断後組付けして出荷いたします。

端子台全長L

= 端子幅(8mm)×極数(P) + 側板2枚(6mm)

記名板の長さ = 端子幅(8mm)×極数(P) + 2.5

カバーの長さ = 端子幅(8mm)×極数(P) + 2.5

レール寸法はA2-19ページをご参照ください。

寸法表

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子全長L	14	22	30	38	46	54	62	70	78	86	94	102	110	118	126
極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子全長L	134	142	150	158	166	174	182	190	198	206	214	222	230	238	246

