


## ST8-□※



定格絶縁電圧	AC・DC660V
定格通電電流 (Bタイプのみ)	160A 60mm <sup>2</sup>
接続可能電線 及び最大電流	22mm <sup>2</sup> - 90A 38mm <sup>2</sup> - 130A 60mm <sup>2</sup> - 160A
ボルトサイズ	M8
締付トルク	7.8~11.8N・m
段数	1、2、3
販売単位	10(1段) 1(2、3段)

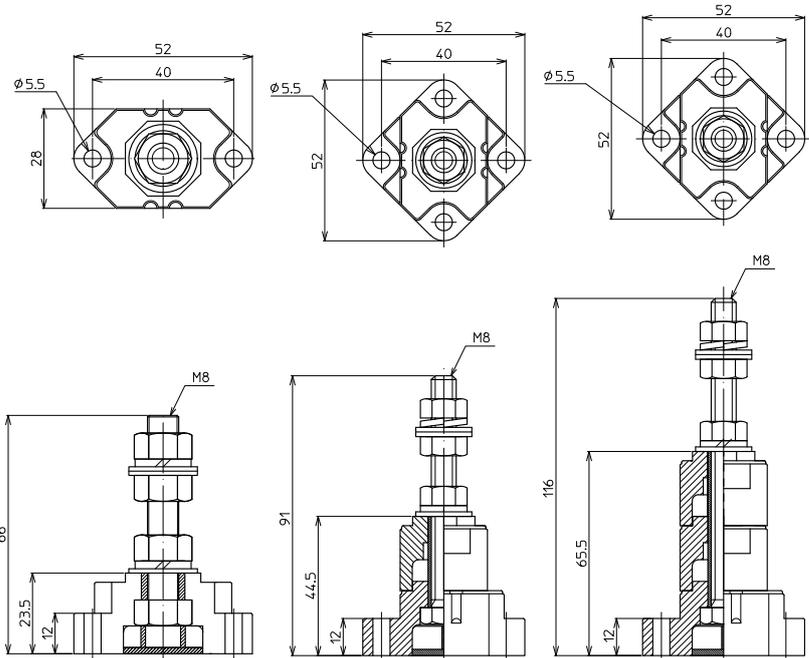


ST8-1F 標準価格368円 ST8-2F 標準価格529円 ST8-3F 標準価格 725円  
ST8-1B 標準価格569円 ST8-2B 標準価格897円 ST8-3B 標準価格1,150円

※部はネジ材質を選定して下さい。

## ST10-□※



定格絶縁電圧	AC・DC660V
定格通電電流 (Bタイプのみ)	240A 100mm <sup>2</sup>
接続可能電線 及び最大電流	38mm <sup>2</sup> - 130A 60mm <sup>2</sup> - 160A 100mm <sup>2</sup> - 240A
ボルトサイズ	M10
締付トルク	14.7~19.6N・m
段数	1、2、3
販売単位	10(1段) 1(2、3段)

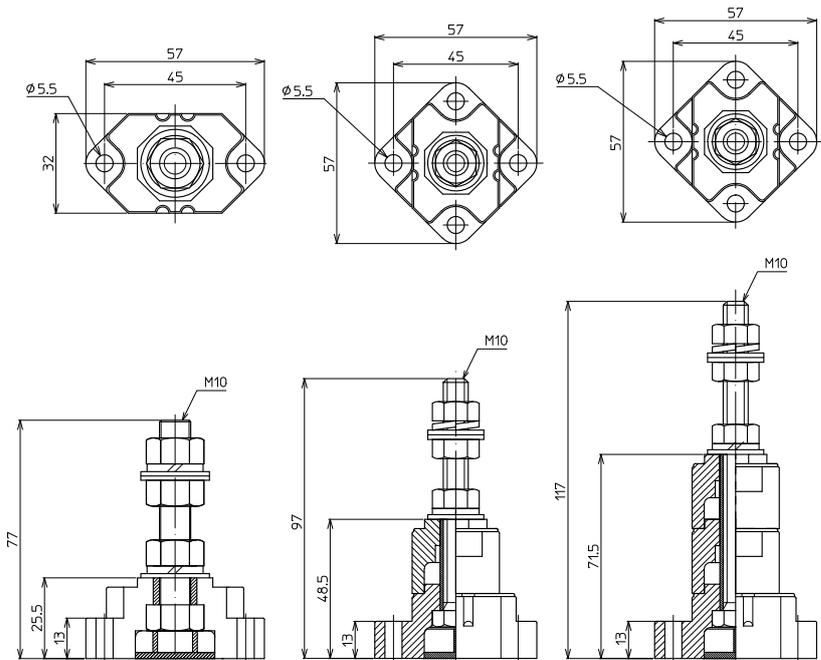

ST10-1F 標準価格477円 ST10-2F 標準価格 702円 ST10-3F 標準価格 914円  
ST10-1B 標準価格914円 ST10-2B 標準価格1,265円 ST10-3B 標準価格1,541円

※部はネジ材質を選定して下さい。