
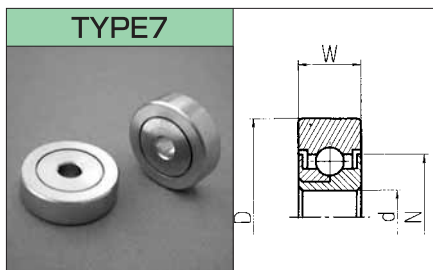
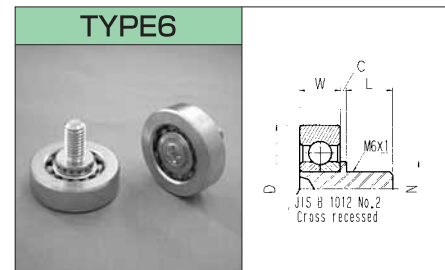
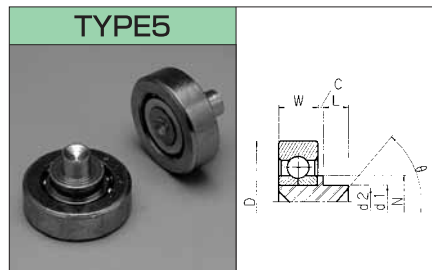
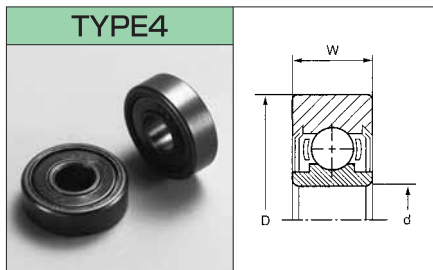
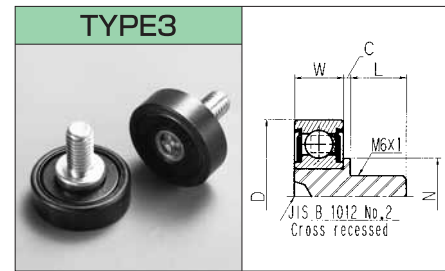
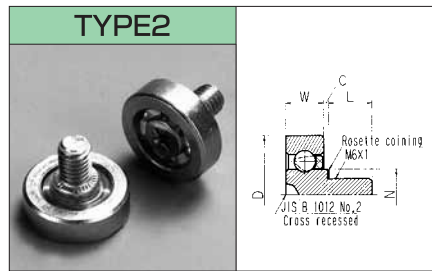


A·AS (鋼製ベアリング) RoHS

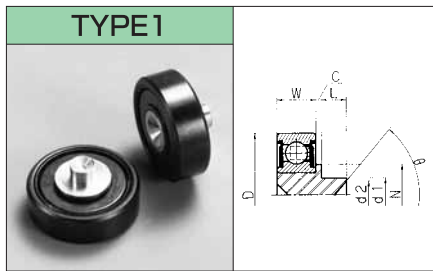

Code	Part No.	D ^{±0.1} [mm]	d ^{+0.1} [mm]	d1 _{-0.1} ⁰ [mm]	W ^{±0.2} [mm]	C ^{±0.4} [mm]	L ^{±0.2} [mm]	(d2 × θ) ^{*1}	N [mm]	Load ^{*2} [N] (kgf)	Type	Q'ty [pcs/box]	Gross Weight [kg/box]
230050	A-22-AH1-3.4	22	—	5	7	1	3.4	φ4.5×110°	(11.0)	784 (80)	1	1,000	16.2
230203	A-19-B1	19	—	—	6	1	8 ^{±0.5}	—	(8.2)	490 (50)	2	1,000	12.1
230204	A-19-B2	19	—	—	6	2	8 ^{±0.5}	—	(8.2)	490 (50)	2	1,000	12.7
230207	A-19-B2.7	19	—	—	6	2.7	8 ^{±0.5}	—	(8.2)	490 (50)	2	1,000	12.8
230251	A-22-BH2.8-11	22	—	—	7	2.8	11 ^{±0.5}	—	(11.0)	784 (80)	3	1,000	18.0
800000	A-608ZZ-5	22	8	—	7	—	—	—	—	784 (80)	4	1,000	10.8
231010	AS-19-A0.5-5	19 ^{±0.05}	—	5	6 ^{±0.1}	0.5 ^{±0.3}	5	φ4.5×100~130°	(9.5)	490 (50)	5	1,000	19.0
231050	AS-22-A1.5	22	—	6	8	1.5	3.5	φ5.5×90°	(11.0)	686 (70)	5	1,000	18.0
231052	AS-22-A1.5-5.5	22	—	6	8	1.5	5.5	φ5 ×110°	(11.0)	686 (70)	5	1,000	20.1
231150	AS-26-A1.5	26	—	6	8	1.5	3.5	φ5.5×90°	(11.0)	686 (70)	5	800	23.2
231203	AS-22-B0.5-9.5	22	—	—	8	0.5	9.5 ^{±0.5}	—	(11.0)	686 (70)	6	1,000	19.9
231204	AS-22-B2-11	22	—	—	8	2	11 ^{±0.5}	—	(11.0)	686 (70)	6	1,000	21.5
231250	AS-24-B0.5-9.5	24	—	—	8	0.5	9.5 ^{±0.5}	—	(11.0)	686 (70)	6	500	12.3
231300	AS-26-B2-11	26	—	—	8	2	11 ^{±0.5}	—	(11.0)	686 (70)	6	500	15.5
231402	AS-608ZZ-2	22	8	—	7	—	—	—	(17.0)	294 (30)	7	500	7.6
231405	AS-26-H6	26	6	—	8 ^{±0.3}	—	—	—	(17.0)	294 (30)	7	800	27.8

*1 参考値 Reference Dimension

*2 許容荷重 (毎分300回 回転時) Allowable Load at 300min⁻¹ (300r.p.m)

*3 上記以外のサイズ・形状につきましては、弊社までご相談ください。

Each limiting size can be changed for practical application. Please ask our engineer for further information.

トックベアリング株式会社 TOK BEARING CO.,LTD.

本社・東京営業所 TOKYO OFFICE / TEL 03-3969-1534 FAX 03-3969-9354 大阪営業所 OSAKA OFFICE / TEL 06-6368-8721 FAX 06-6368-8725
名古屋営業所 NAGOYA OFFICE / TEL 052-735-3081 FAX 052-735-3116