

低床キャスター



車輪径	20mm
許容荷重	30daN


低床キャスター

取付高さが21mmと低い為、高さ制限のある製品など高さを抑えたい商品にぜひご利用下さい。


キャスターを取り付けたいが、製品の安定性が心配。高さが合わずキャスターが取り付けられない。そんなとき、ぜひ低床キャスターをお試しください。

材 質

外部モールド	ナイロン
内部モールド	ナイロン
車輪	ナイロン

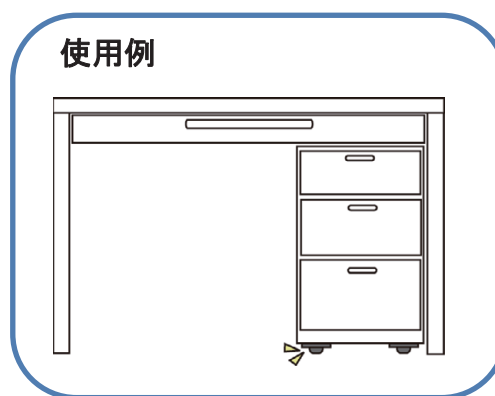

使用例

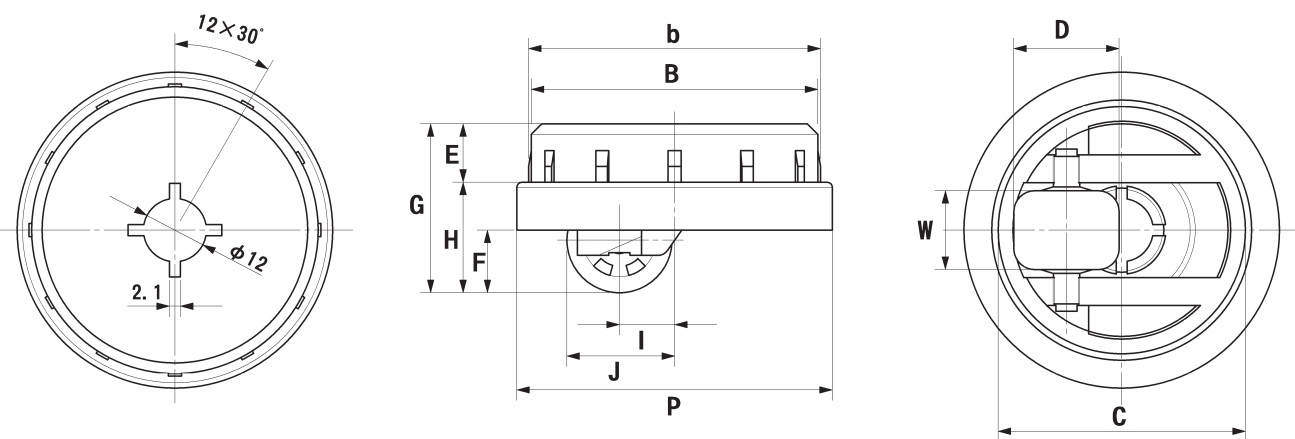

低床キャスター

品名	許容荷重 daN	取付高さ H (mm)	取付外径 B (ϕ)	取付リップ込 b (ϕ)	外径 P (ϕ)	取付部厚み E (mm)	
TDC-55.5	30	21	54.5	55.5	60	20.5	
	内部旋回半径 C (mm)	床から高さ F (mm)	製品高さ G (mm)	偏心 I (mm)	旋回半径 J (mm)	車輪径 D (mm)	車輪幅 W (mm)
	20.5	11.9	32.1	10.5	20.5	20	15