


油脂食品OK !!


食品衛生法 (昭和26年厚生省告示第52号
平成14年厚生労働省告示第267号
平成18年厚生労働省告示第201号) 適合

TFB型 トヨフーズ®ホース

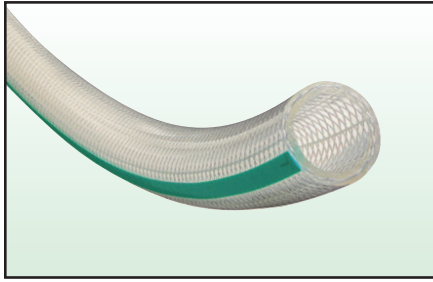

特長

- ◎ 70℃の高温まで使用できるので、幅広い用途に対応。
- ◎ 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適。

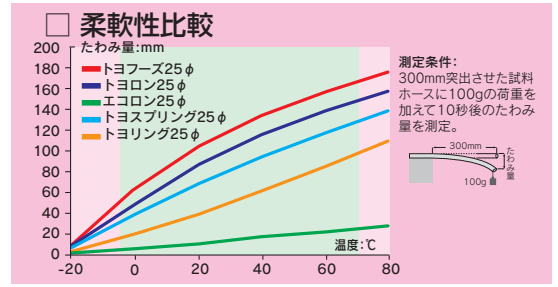


規格

| 品番 | 内径×外径 mm | 使用圧力 MPa | 使用温度範囲 ℃ | 定尺重量 kg/巻 | 定尺 m | 最小曲げ半径 mm | 適合継手 | | 梱包 | 価格 円/m | 着色 |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|--------------|------------------------|----------------|-------|-----------|------------------------|
| | | | | | | | ナット継手(トコネクタ) フェールール | 加締め品 フェールール | | | |
| TFB-6 | 6 × 11 | 0 ~ 1 | | 9 | 100 | 30 | | | | | |
| TFB-8 | 8 × 13.5 | 0 ~ 1 | | 13 | 100 | 40 | | | | | |
| TFB-9 | 9 × 15 | 0 ~ 1 | | 15 | 100 | 45 | | | | | |
| TFB-10 | 10 × 16 | 0 ~ 1 | | 16 | 100 | 50 | | | ポピン巻 | | |
| TFB-12 | 12 × 18 | 0 ~ 0.8 | | 19 | 100 | 65 | | | | | |
| TFB-15 | 15 × 22 | 0 ~ 0.8 | -5 ~ 70 | 27 | 100 | 95 | ○ | | | | ナチュラル透明 (グリーンライン入り) |
| TFB-19 | 19 × 26 | 0 ~ 0.6 | | 16 | 50 | 120 | ○ | | | | |
| TFB-25 | 25 × 33 | 0 ~ 0.6 | | 25 | 50 | 165 | ○ | ○ | | | |
| TFB-32 | 32 × 41 | 0 ~ 0.4 | | 35 | 50 | 200 | | | | | |
| TFB-38 | 38 × 48 | 0 ~ 0.4 | | 45 | 50 | 300 | | ○ | フィルム巻 | | |
| TFB-50 | 50 × 62 | 0 ~ 0.3 | | 54 | 40 | 440 | | ○ | | | |

材質: 主材質/軟質塩化ビニール 補強材/ポリエステル糸



TFS型 トヨフーズ®Sホース

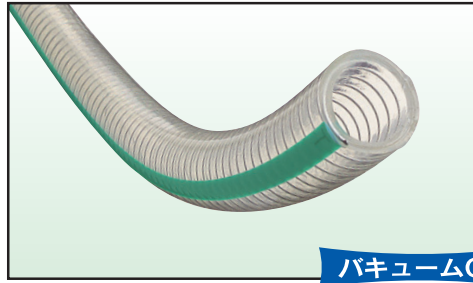

バキュームOK

特長

- ◎ 70℃の高温まで使用できるので、幅広い用途に対応。
- ◎ 硬鋼線補強とノン剥離構造で偏平しにくく、バキューム輸送に最適。

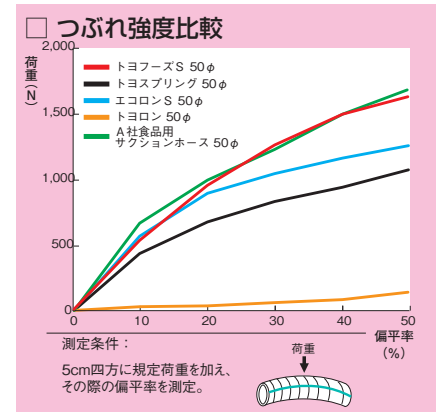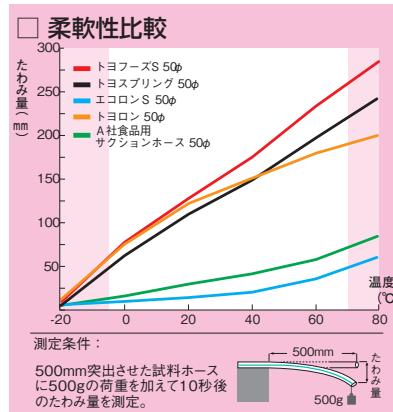

規格

| 品番 | 内径×外径 mm | 使用圧力 MPa ※ | | 使用温度範囲 ℃ | 定尺重量 kg/巻 | 定尺 m | 最小 曲げ半径 mm | 適合継手 | | 梱包 | 価格 円/m | 着色 |
|--------|-------------|------------|----------|-------------|--------------|---------|------------------|------------------------|----------------|-------|-----------|------------------------|
| | | 50℃ | 70℃ | | | | | ナット継手(トコネクタ) フェールール | 加締め品 フェールール | | | |
| TFS-25 | 25 × 33 | -0.1~0.4 | -0.1~0.3 | | 30 | 50 | 100 | | ○ | ポピン巻 | | |
| TFS-32 | 32 × 41 | -0.1~0.3 | -0.1~0.2 | | 34 | 40 | 130 | | | | | |
| TFS-38 | 38 × 48 | -0.1~0.3 | -0.1~0.2 | | 43 | 40 | 150 | | ○ | | | |
| TFS-50 | 50 × 62 | -0.1~0.3 | -0.1~0.2 | -5~70 | 66 | 40 | 200 | | ○ | フィルム巻 | | |
| TFS-63 | 63 × 80 | -0.1~0.2 | -0.1~0.1 | | 56 | 20 | 250 | | | | | ナチュラル透明 (グリーンライン入り) |

材質: 主材質/軟質塩化ビニール 補強材/硬鋼線

※ -0.1MPaは近似値です。用途・条件によってはご使用になれない場合がありますので負担使用範囲の目安として「真空圧参考領域」をご参照ください。(URL <http://www.toyox.co.jp>)

トヨックスの食品ホースシリーズ(トヨシリコーン、ハイブリッドトヨシリコーン、トヨシリコーンS、トヨシリコーンS2、トヨシリコーンP、トヨフッソ、トヨフッソ-E、エコロン、エコロンS、トヨフーズ、トヨフーズS、トヨリングF)は、清酒、蒸留酒、製茶、醸造、清涼飲料、コーヒー、スープ、アイスクリーム、製菓、製パン、製麺、缶詰、食肉加工、食酢、ソース、ヨーグルト、調味料、ごま油、豆腐、惣菜、蒲鉾、漬物、わさび、ベビーフード、ケチャップ、マヨネーズ、食品香料製造、薬品、化粧品等の工場でご採用いただいております。