


# 633-AB | メネジ


▶ アルミ合金 (AL) ※ ADC12(一部を除く)

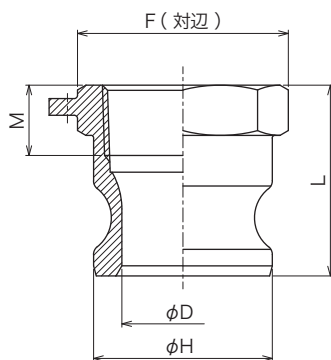

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D		14	19	24	29	35	46	56	71	98	121	149	203
F		35	35	41	50	59	68	84	100	129	149	191	260
H		32	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	241
L		41	41	50	56	57	62	84	71	81	85	86	111
M		15	15	18	19	21	25	28	31	37	40	41	41

※ 4" 以下はダイカストになります。  
 ※ 1/2" アダプターは 3/4" カプラーに接続できます。  
 ※ ネジは JIS 管用テーパネジ ( Rc ) です。


▶ ステンレススチール (SST) ※ SCS14 (SUS316 相当)

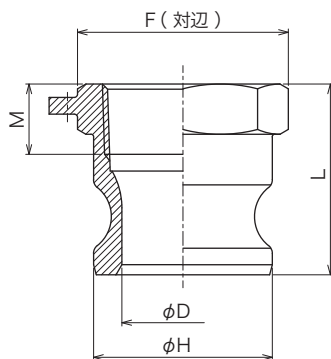

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D		14	20	24	29	37	48	56	72	98	121	149	—
F		35	35	41	48	59	68	84	100	129	149	191	—
H		32	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	—
L		41	41	50	56	57	62	84	71	81	85	86	—
M		15	15	18	18	21	25	28	31	37	41	41	—

※ 1/2" アダプターは 3/4" カプラーに接続できます。  
 ※ ネジは JIS 管用テーパネジ ( Rc ) です。


▶ ポリプロピレン (PP)  
( ガラス繊維入り )

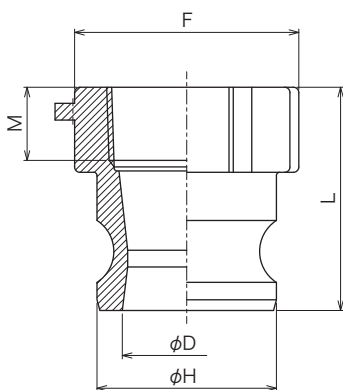

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100
D		—	20	22	—	38	48	—	74	—
F		—	42	51	—	67	81	—	108	—
H		—	32	37	—	54	63	—	92	—
L		—	51	59	—	67	77	—	95	—
M		—	20	20	—	22	22	—	32	—

※ ネジは JIS 管用テーパネジ ( Rc ) です。

▶ ブロンズ (BR) ※ CAC406 ( BC6 ) 青銅

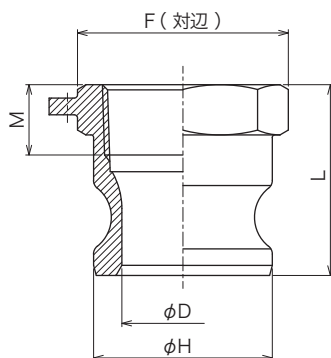

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D		14	20	24	29	37	46	56	72	98	121	149	—
F		35	35	41	48	58	69	84	99	129	149	191	—
H		32	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	—
L		41	41	50	56	57	62	92	71	81	85	86	—
M		18	18	18	20	23	23	35	30	36	40	41	—

※ 1/2" アダプターは 3/4" カプラーに接続できます。  
 ※ ネジは JIS 管用テーパネジ ( Rc ) です。