


型式記号

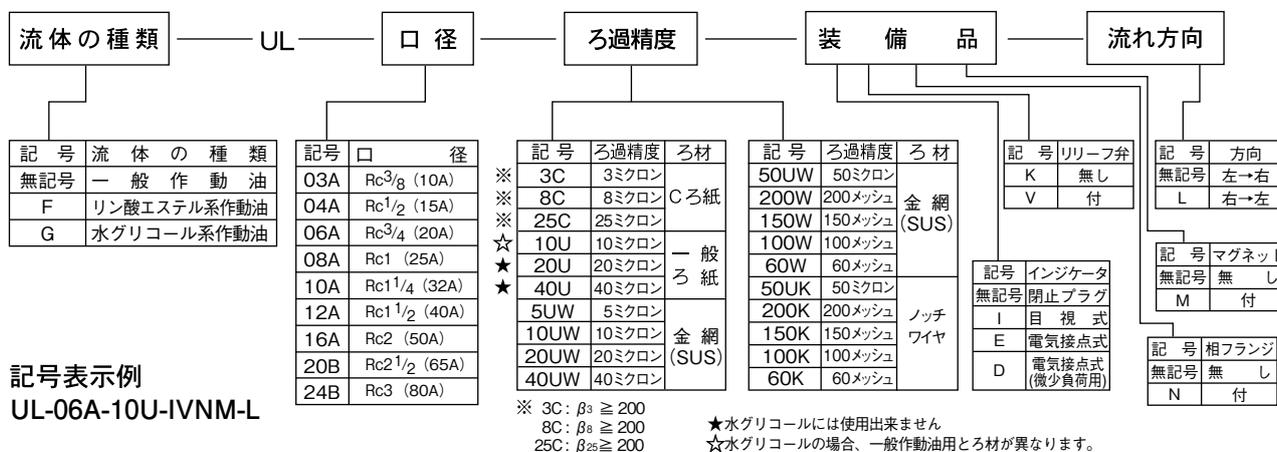

予備品

予備エレメント

P — 流体の種類 — UL — 口径 — ろ過精度

記号表示例 P-UL-06A-10U

予備シール材

- エレメント交換用シール材セット(左記“O”リング・パッキン表中、◎部番のセット)

SP — 流体の種類 — UL — 口径

記号表示例 SP-UL-06A

- オーバーホール用シール材セット (フィルタに使用しているシール材一式)

SA — 流体の種類 — UL — 口径 — 記号 相フランジ

記号表示例 SA-UL-06A-N

記号	相フランジ
無	無し
N	付

流量表

- ISO VG46 ●粘度: 32cst(40°C)

UL型・UM型・UH型 共通 (但し、UH型に20、24サイズの設定はございません。)

