


- スチール
- ステンレス
- 超重量重
- バックリング
- ダクタイル
- クッション
- 各種
- 双輪
- 戸車
- フロアロック
- 車輪

E-N ナイロン

単位：mm


| 車輪径 D | 型 式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴 径 d |
|----------|--------|-------|-----------|----------|----------|
| 50 | E-50N | 40 kg | 20 | 23 | 6.2 |
| 65 | E-65N | 40 kg | | | |
| 75 | E-75N | 50 kg | | | |
| 100 | E-100N | 60 kg | 25 | 30 | 8.3 |
| 125 | E-125N | 70 kg | | | |

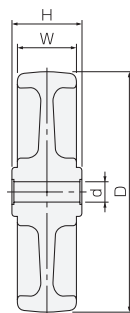

E-U ウレタン

単位：mm


| 車輪径 D | 型 式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴 径 d |
|----------|--------|-------|-----------|----------|----------|
| 50 | E-50U | 40 kg | 20 | 23 | 6.2 |
| 65 | E-65U | 40 kg | | | |
| 75 | E-75U | 50 kg | | | |
| 100 | E-100U | 60 kg | 27 | 30 | 8.3 |
| 125 | E-125U | 70 kg | | | |

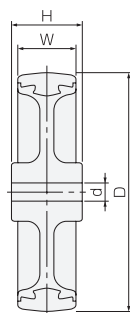

E-UB ウレタン (ベアリング入)

単位：mm


| 車輪径 D | 型 式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴 径 d |
|----------|---------|-------|-----------|----------|----------|
| 100 | E-100UB | 50 kg | 27 | 32 | 8.1 |

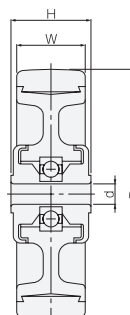

E-UB ウレタン (ベアリング入)

単位：mm

| 車輪径 D | 型 式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴 径 d |
|----------|---------|-------|-----------|----------|----------|
| 125 | E-125UB | 70 kg | 27 | 30 | 8.3 |

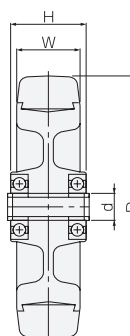

E-TB エラストマー (ベアリング入)

単位：mm

| 車輪径 D | 型 式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴 径 d |
|----------|---------|-------|-----------|----------|----------|
| 65 | E-65TB | 30 kg | 20 | 24 | 6.2 |
| 75 | E-75TB | 40 kg | | | |
| 100 | E-100TB | 50 kg | 25 | 32 | 8.2 |

