


- 車輪
- フロアロック
- 戸車
- 双輪
- 各種
- クッション
- ダクタイル
- バックینگ
- 超重荷重
- ステンレス
- スチール

S-N ナイロン

単位：mm


| 車輪径 D | 型 式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴 径 d |
|----------|--------|--------|-----------|----------|----------|
| 65 | S-65N | 70 kg | 25 | 30 | 8.2 |
| 75 | S-75N | 80 kg | | | |
| 100 | S-100N | 120 kg | 32 | 44 | 12.3 |

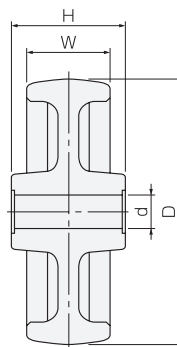

S-NB ナイロン (ベアリング入)

単位：mm


| 車輪径 D | 型 式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴 径 d |
|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|
| 100 | S-100NB | 120 kg | 32 | 45 | 12.2 |
| 125 | S-125NB | 150 kg | 38 | 55 | |
| 150 | S-150NB | 160 kg | | | |

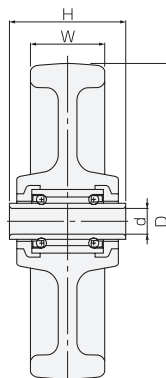

S-U ウレタン

単位：mm

| 車輪径 D | 型 式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴 径 d |
|----------|-------|-------|-----------|----------|----------|
| 65 | S-65U | 70 kg | 25 | 30 | 8.2 |
| 75 | S-75U | 80 kg | | | |

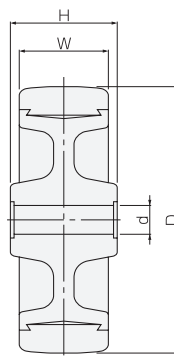

S-UB ウレタン (ベアリング入)

単位：mm

| 車輪径 D | 型 式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴 径 d |
|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|
| 65 | S-65UB | 70 kg | 25 | 31 | 8.2 |
| 75 | S-75UB | 80 kg | | 31 | |
| 100 | S-100UB | 120 kg | 32 | 45 | 12.2 |
| 125 | S-125UB | 150 kg | 38 | 55 | |
| 150 | S-150UB | 160 kg | 38 | 55 | |

