


- スチール
- ステンレス
- 超重量重
- バックイング
- ダクタイル
- クッション
- 各種
- 双輪
- 戸車
- フロアロック
- 車輪

## S-N ナイロン

単位：mm


車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
65	<b>S-65N</b>	70 kg	25	30	8.2
75	<b>S-75N</b>	80 kg			
100	<b>S-100N</b>	120 kg	32	44	12.3

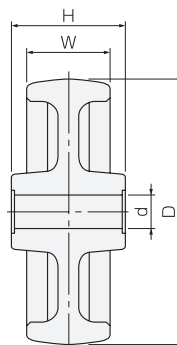

## SUS-S-NB ナイロン (ベアリング入)

単位：mm


車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
100	<b>SUS-S-100NB</b>	120 kg	32	44	12.2
125	<b>SUS-S-125NB</b>	150 kg			
150	<b>SUS-S-150NB</b>	160 kg	38	54	

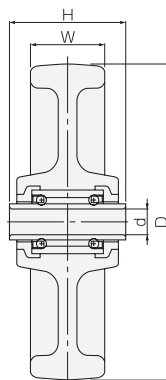

## S-U ウレタン

単位：mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
65	<b>S-65U</b>	70 kg	25	30	8.2
75	<b>S-75U</b>	80 kg			

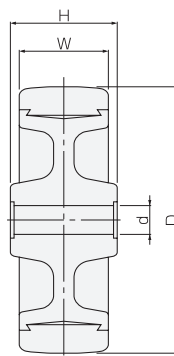

## SUS-S-UB ウレタン (ベアリング入)

単位：mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
65	<b>SUS-S-65UB</b>	70 kg	25	30	8.2
75	<b>SUS-S-75UB</b>	80 kg			
100	<b>SUS-S-100UB</b>	120 kg	32	44	12.2
125	<b>SUS-S-125UB</b>	150 kg			
150	<b>SUS-S-150UB</b>	160 kg			

