


- スチール
- ステンレス
- 超重量
- バックリング
- ダクタイトル
- クッション
- 各種
- 双輪
- 戸車
- フロアロック
- 車輪

## H-PH

単位：mm


車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
50	H-50PH	140 kg	28	30	10.2

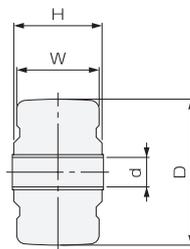

## H-NB ナイロン (ベアリング入)

単位：mm


車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
50	H-50NB	170 kg	28	31	10.2

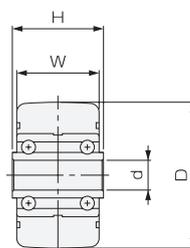

## H-NB ナイロン (ベアリング入)

単位：mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
65	H-65NB	300 kg	38	40	12
75	H-75NB	400 kg			

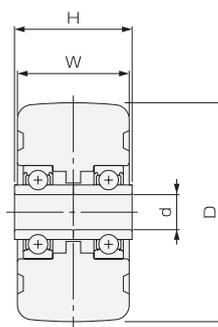

## H-MCB MC ナイロン (ベアリング入)

単位：mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
100	H-100 MCB	450 kg	45	57	12
130	H-130 MCB	550 kg	50	60	20
150	H-150 MCB	600 kg			
200	H-200 MCB	660 kg	63	71	25

