





サイドカッターアーバー用部品

ミーリングカラー

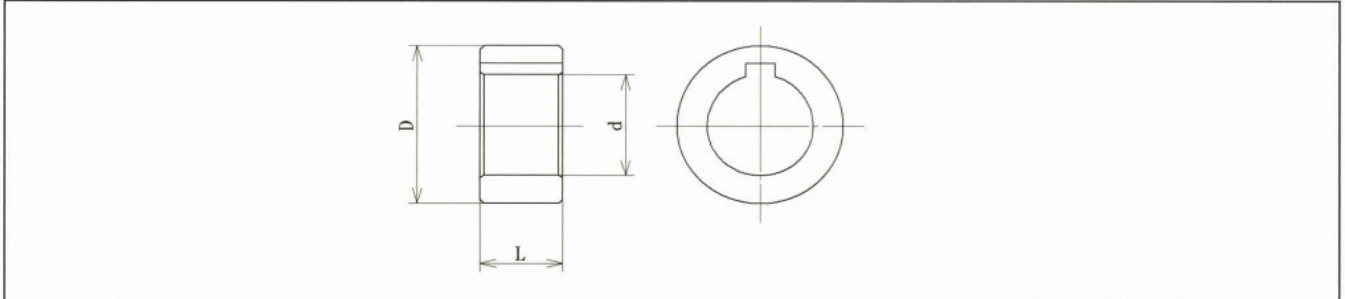

呼び	d	D	L
25.4 - L	25.4	40	0.01~0.09 (0.01とび), 0.1~0.9 (0.1とび), 1.0~10 (1とび), 10 ~ 100 (10とび), エンドカラー
31.75 - L	31.75	48	
38.1 - L	38.1	55	


ベアリングカラー

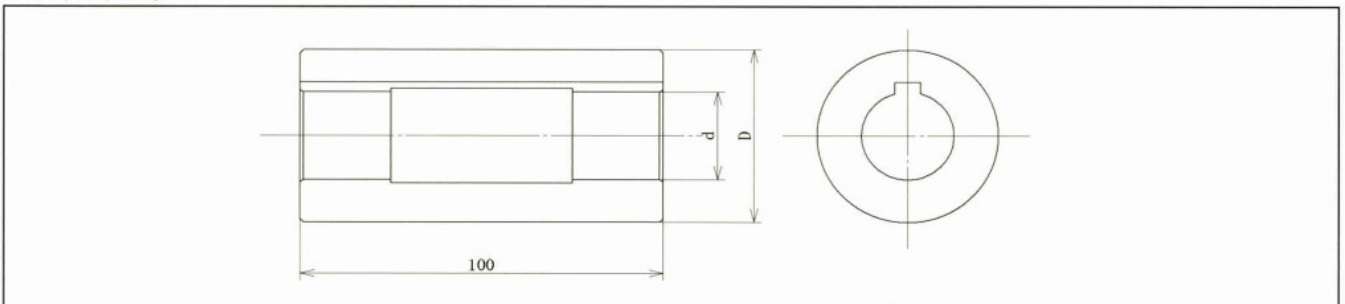

呼び	d	D	L
25.4 - D - 100	25.4	48, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 62, 65	100
31.75 - D - 100	31.75	48, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 62, 65	100
38.1 - D - 100	38.1	54, 56, 62	100

D寸法は、機械のメタル受けの内径です。ご確認の上指定下さい。

キー

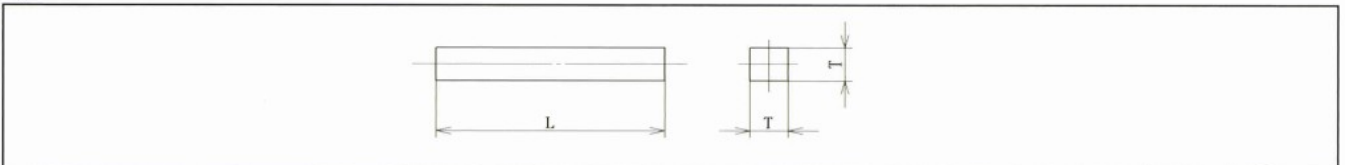

呼び	T	L	適合軸径
6.35 - L	6.35	25, 50, 100	φ25.4
7.92 - L	7.92	25, 50, 100	φ31.75
9.52 - L	9.52	100	φ38.1

25, 50は両丸キーになります。