


正面フライスカッターアーバー(S軸)

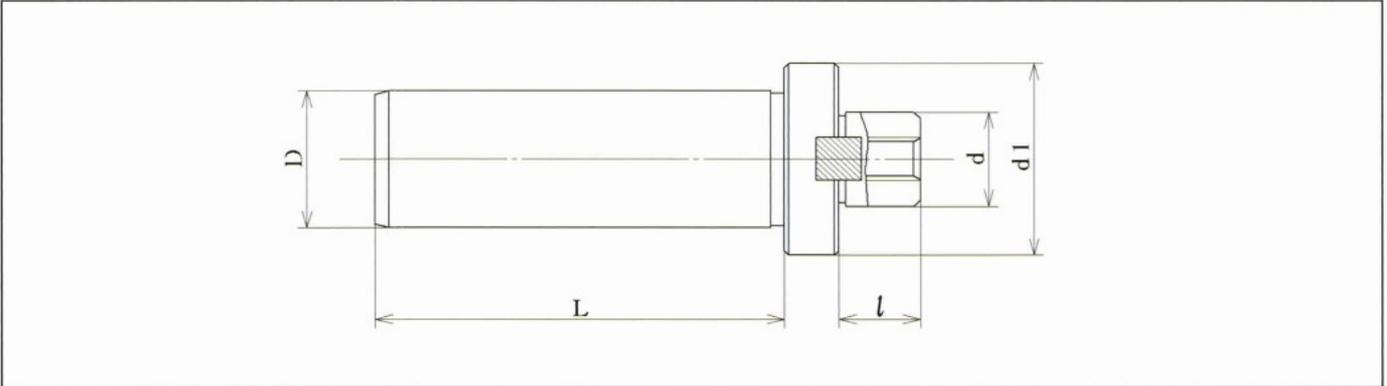

(インチサイズ)

()内標準

呼び	使用カッター	D	d	d1	l	L
新製品 FMA-ST20-3" - L	3"	20	25.4	50	22	(90)
FMA-ST32-2" - L	2"	32	22.225	40	17	(90), 150, 200
-3" - L	3"		25.4	50	22	(90), 150, 200
-4" - L	4"		31.75	64	30	(90), 150, 200
-5" - L	5"		38.1	78	34	(90), 150, 200
FMA-ST42-2" - L	2"		42	22.225	40	17
-3" - L	3"	25.4		50	22	(100), 120, 150, 200, 250
-4" - L	4"	31.75		64	30	(100), 120, 150, 200
-5" - L	5"	38.1		78	34	(100)
-6" - L	6"	50.8		98	35	(100)

(ミリサイズ)

()内標準

呼び	使用カッター	D	d	d1	l	L
新製品 FMC-ST20-16- L	40	20	16	34	16	(90)
新製品 -22- L	63		22	45	18	(90)
新製品 FMC-ST32-16- L	40	32	16	34	16	(90), 150, 200, 300
-22- L	63		22	45	18	(90), 150, 200, 300
-27- L	80		27	54	21	(90), 150, 200, 300
-32- L	100		32	63	24	(90), 150, 200
新製品 -40- L	125		40	83	26	(90)
新製品 FMC-ST42-16- L	40	42	16	34	16	(100), 150, 200
-22- L	63		22	45	18	(100), 150, 200, 300
-27- L	80		27	54	21	(100), 150, 200, 300
-32- L	100		32	63	24	(100), 150, 200, 300
-40- L	125		40	83	26	(100), 200, 300

付属ボルトは、キャップボルトとなります。(d=40以外) T型締付ボルトは、別売になります。