
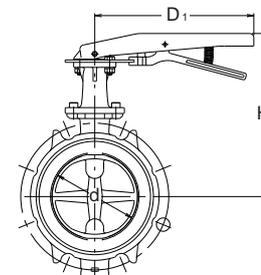 
 


レバー式 10Kアルミ合金ウェハ形ゴムシート

JIS B 2032適合品

10ALM-N-LUE(EPDMシート) <日水協認証登録品>
10ALM-N-LUF(FKMシート)



単位：mm




呼び径	d	L	H	H ₁	H ₂	H ₃	L ₁	L ₂	D ₁	操作機 型番	質量 (kg)
40 ^A	42	33	162	40.0	127.5					L-1A	1.0
50	50	43	166.5	64.5	132.0						1.2
65	66	46	174.5	72.5	140.0	34.5	35	56	188	L-1B	1.4
80	79	46	184.5	84.0	150.0						1.7
100	101	52	194.5	94.0	160.0					2.1	
125	125	56	239	124.5	195.0					44.0	48
150	148	56	251	136.0	207.0	4.4					

- (1) JIS 5K/10Kフランジ共用型です。
- (2) 下記内容をご確認ください。
 - ・圧力 - 温度基準...40頁
 - ・消防認定品...28~32頁

ウォームギヤ式 10Kアルミ合金ウェハ形ゴムシート

JIS B 2032適合品

 10ALM-N-GUE(EPDMシート) <日水協認証登録品>
10ALM-N-GUF(FKMシート)

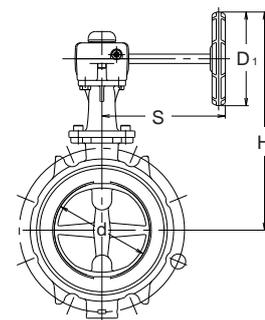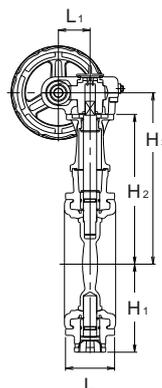

単位：mm

呼び径	d	L	H	H ₁	H ₂	H ₃	L ₁	L ₂	L ₃	S	D ₁	操作機 型番	質量 (kg)
40 ^A	42	33	200.5	40.0	127.5	150.5						G-00AN	1.3
50	50	43	205	64.5	132.0	155.0							1.5
65	66	46	213	72.5	140.0	163.0	34	30	52	131	100	G-00BN	1.7
80	79	46	223	84.0	150.0	173.0							2.0
100	101	52	233	94.0	160.0	183.0						2.4	
125	125	56	269	124.5	195.0	219.0						41	39
150	148	56	281	136.0	207.0	231.0	4.8						
200	198	60	335	165.0	234.0	265.0	58	48	89	149	140	G-02AN	8.1
250	245	68	445	238	328	360	63	51	91	180	170	No.2	17.0
300	295	78	470	263	353	385							25.0

- (1) JIS 5K/10Kフランジ共用型です。
- (2) 下記内容をご確認ください。
 - ・圧力 - 温度基準...40頁
 - ・消防認定品...28~32頁