


# ゲートバルブ

## 125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

125S-BS-N

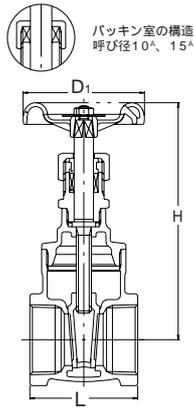


単位：mm

最高許容圧力	120℃以下の静流水 1.2MPa		
	飽和蒸気0.9MPa		
呼び径	L	H	D <sub>1</sub>
10 <sup>A</sup> ( 3/8 <sup>B</sup> )	43	87	48
15( 1/2 )	49	93	55
20( 3/4 )	53	111	63
25( 1 )	61	127	70
32( 1 1/4 )	64	145	80
40( 1 1/2 )	68	170	90
50( 2 )	74	189	100

部品名	材 料
弁箱	CAC(青銅鑄物)
ふた	CAC(青銅鑄物)
弁棒	CAC(青銅連鑄物)
弁体	CAC(青銅鑄物)
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC 12

## 150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

150-BS-N

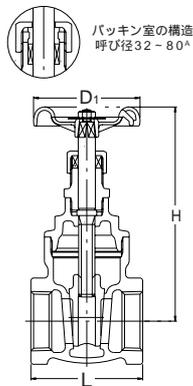


単位：mm

最高許容圧力	120℃以下の静流水 1.6MPa		
	(呼び径65 <sup>A</sup> 以上：1.4MPa)		
飽和蒸気1.0MPa			
呼び径	L	H	D <sub>1</sub>
10 <sup>A</sup> ( 3/8 <sup>B</sup> )	43	87	48
15( 1/2 )	48	96	55
20( 3/4 )	53	112	63
25( 1 )	62	123	70
32( 1 1/4 )	69	141	80
40( 1 1/2 )	75	164	90
50( 2 )	86	197	100
65( 2 1/2 )	105	224	110
80( 3 )	116	261	125

部品名	材 料
弁箱	CAC(青銅鑄物)
ふた	C 3771 BE(65 <sup>A</sup> 以上CAC)
弁棒	C3531
弁体	CAC(青銅鑄物)
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC 12

## 150型 青銅フランジ形ゲートバルブ

150-BSF-N

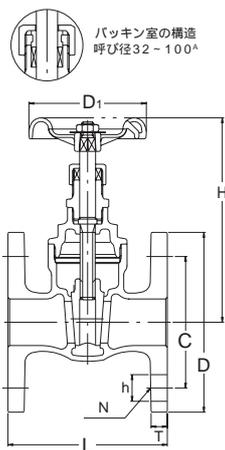

単位：mm

最高許容圧力	120℃以下の静流水 1.4MPa							
	飽和蒸気1.0MPa							
呼び径	L	H	D <sub>1</sub>	D	C	T	h	N
15 <sup>A</sup> ( 1/2 <sup>B</sup> )	75	96	55	95	70	8	15	4
20( 3/4 )	80	112	63	100	75	9	15	4
25( 1 )	95	123	70	125	90	9.5	19	4
32( 1 1/4 )	110	142	80	135	100	10.5	19	4
40( 1 1/2 )	120	165	90	140	105	11.5	19	4
50( 2 )	140	197	100	155	120	13	19	4
65( 2 1/2 )	165	225	110	175	140	14.5	19	4
80( 3 )	190	263	140	185	150	16	19	8
100( 4 )	230	309	225	210	175	19.5	19	8

〈注〉フランジはJIS 10Kです。

部品名	材 料
弁箱	CAC(青銅鑄物)
ふた	C3771BE(65 <sup>A</sup> 以上CAC)
弁棒	C3531
弁体	CAC(青銅鑄物)
パッキン押さえ輪	C3604BD(32 <sup>A</sup> 以上)
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC 12(15 <sup>A</sup> ZDC2) (100 <sup>A</sup> FCD400)