


PTFE ジスク入 グローブバルブ

150型 青銅ねじ込み形 PTFE ジスク入グローブバルブ

150-BD-N

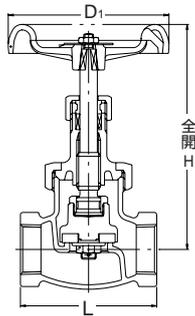


単位: mm

最高許容圧力	120℃以下の静流水 1.4MPa		
	飽和蒸気 1.0MPa		
呼び径	L	H	D ₁
15A(1/2 ^B)	64	114	63
20(3/4)	78	138	90
25(1)	90	156	100
32(1 1/4)	105	183	110
40(1 1/2)	120	186	110
50(2)	145	212	125

部品名	材 料
弁箱	CAC(青銅铸件)
ふた	C3771BE(40 ^A 以上CAC)
弁棒	C3531
ソフトシート	R-PTFE
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC 12

150型 青銅フランジ形 PTFE ジスク入グローブバルブ

150-BDF-N

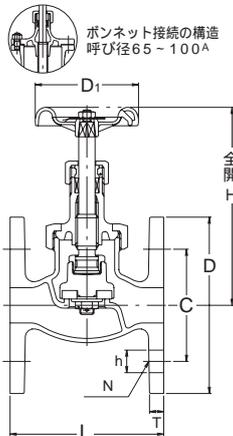

単位: mm

最高許容圧力	120℃以下の静流水 1.4MPa								
	飽和蒸気 1.0MPa								
呼び径	L	H	D ₁	D	C	T	h	N	
15A(1/2 ^B)	82	114	63	95	70	8	15	4	
20(3/4)	95	138	90	100	75	9	15	4	
25(1)	108	156	100	125	90	10	19	4	
32(1 1/4)	120	183	110	135	100	11	19	4	
40(1 1/2)	140	186	110	140	105	12	19	4	
50(2)	165	212	125	155	120	13	19	4	
65(2 1/2)	190	243	140	175	140	14	19	4	
80(3)	220	290	160	185	150	15	19	8	
100(4)	270	321	225	210	175	17	19	8	

(注) 1. 呼び径65^A以上はボルトドボンネットタイプです。
2. フランジはJIS 10Kです。

部品名	材 料
弁箱	CAC(青銅铸件)
ふた	C3771BE(40 ^A 以上CAC)
弁棒	C3531
ソフトシート	PTFE
パッキン	ノンアスベストパッキン
ハンドル	ADC12(100 ^A FCD400)