


▶最高許容圧力の詳細は、33頁をご覧ください。

クラス10K ねじ込み形ゲートバルブ (内ねじ)

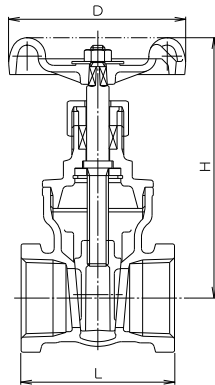


単位 MPa	
最高許容圧力	180°C以下の蒸気・空気・ガス* 油 又は脈動水：1.0

呼び径	15A 1/2B	20 3/4	25 1	32 1 1/4	40 1 1/2	50 2
L	54	58	65	74	78	87
H	97	102	112	123	150	167
D	70	70	80	80	100	100

部品名	材料
ボデー	SCS 13A
ボンネット	SCS 13A
ステム	SUS 304
ジスク	SCS 13A
パッキンナット	SCS 13A
グラウンド	SUS 304
パッキン	膨張黒鉛+ PTFE編組パッキン
ハンドル	ADC 12
ハンドルナット	SS 400(亜鉛めっき)
ネームプレート	A 1100P-H
ステムワッシャー	SUS 316
スナップリング	SUS 316

クラス10K フランジ形ゲートバルブ (内ねじ)

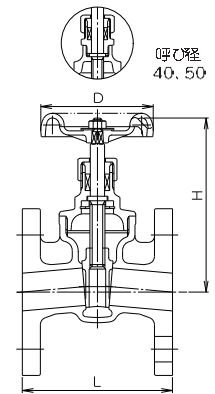


単位 MPa	
最高許容圧力	180°C以下の蒸気・空気・ガス* 油 又は脈動水：1.0

呼び径	15A 1/2B	20 3/4	25 1	32 1 1/4	40 1 1/2	50 2
L	85	95	100	110	125	140
H	100	106	116	128	170	188
D	70	70	80	80	100	100

部品名	材料
ボデー	SCS 13A
ボンネット	SCS 13A/ SUS 304
ステム	SUS 304
ジスク	SCS 13A
パッキンナット	SCS 13A
グラウンド	SUS 304
パッキン	膨張黒鉛+ PTFE編組パッキン
ハンドル	ADC 12
ハンドルナット	SS 400(亜鉛めっき)
スタフィンボックス	SUS 304
ネームプレート	A 1100P-H
ステムワッシャー	SUS 316
スナップリング	SUS 316

クラス10K ねじ込み形グローブバルブ

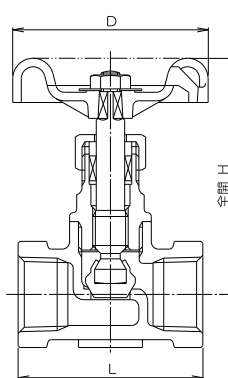


単位 MPa	
最高許容圧力	180°C以下の蒸気・空気・ガス* 油 又は脈動水：1.0

呼び径	8A 1/4B	10 3/8	15 1/2	20 3/4	25 1	32 1 1/4	40 1 1/2	50 2
L	44	48	52	60	72	80	90	100
H	68	68	68	94	101	124	138	153
D	55	55	55	70	70	90	90	100

部品名	材料
ボデー	SCS 13A
ボンネット	SCS 13A
ステム	SUS 304
ジスク	SUS 304
パッキンナット	SCS 13A
グラウンド	SUS 304
パッキン	PTFE (呼び径：8~15A) 膨張黒鉛+ PTFE編組パッキン (呼び径：20~50A)
ハンドル	ZDC 2 (呼び径：8~15A) ADC 12 (呼び径：20~50A)
ハンドルナット	SS 400(亜鉛めっき)
ネームプレート	A 1100P-H
パッキンワッシャー	SUS 316

クラス10K ねじ込み形テフロン®ジスク入りグローブバルブ (ソフトシート)

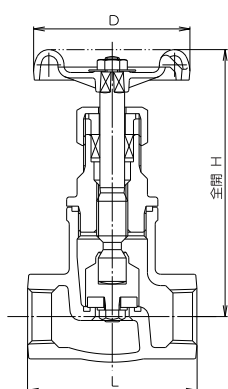

単位 MPa	
最高許容圧力	180°C以下の蒸気・空気・ガス* 油 又は脈動水：1.0

呼び径	10A 3/8B	15 1/2	20 3/4	25 1	32 1 1/4	40 1 1/2	50 2
L	55	65	80	90	105	120	140
H	110	113	114	144	151	172	190
D	70	70	70	100	100	110	125

部品名	材料
ボデー	SCS 13A
ボンネット	SCS 13A
ステム	SUS 304
ソフトシート	PTFE
パッキンナット	SCS 13A
グラウンド	SUS 304
パッキン	膨張黒鉛+ PTFE編組パッキン
ハンドル	ADC 12
ハンドルナット	SS 400(亜鉛めっき)
ジスクホルダー	SUS 304
ジスクナット	SUS 316
ネームプレート	A 1100P-H
ガスケット	PTFE
パッキンワッシャー	SUS 316
シートワッシャー	SUS 316 (呼び径：20~50A)

* 流体ガスは、毒性ガス、可燃性ガスを除く