


EV5GT


〈ピッチ:5.0mm〉

● ベルト歯形寸法

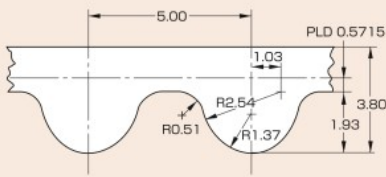

● ベルト呼称例

500-EV5GT-15

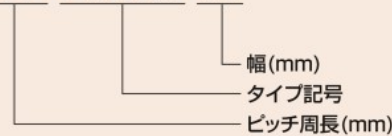


● プーリ歯形寸法



● プーリ呼称例

P 30-5GT-15-6F

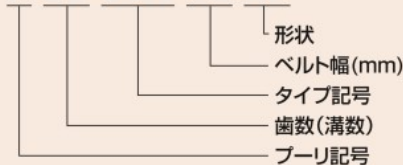

5GTプーリ **P.120** 参照

ベルトサイズ一覧表

呼称	ピッチ周長(mm)	歯数	呼称	ピッチ周長(mm)	歯数	呼称	ピッチ周長(mm)	歯数
185-EV5GT	185.00	37	570-EV5GT	570.00	114	1170-EV5GT	1170.00	234
225-EV5GT	225.00	45	575-EV5GT	575.00	115	1180-EV5GT	1180.00	236
230-EV5GT	230.00	46	580-EV5GT	580.00	116	1190-EV5GT	1190.00	238
240-EV5GT	240.00	48	595-EV5GT	595.00	119	1210-EV5GT	1210.00	242
245-EV5GT	245.00	49	600-EV5GT	600.00	120	1225-EV5GT	1225.00	245
250-EV5GT	250.00	50	610-EV5GT	610.00	122	1250-EV5GT	1250.00	250
255-EV5GT	255.00	51	615-EV5GT	615.00	123	1270-EV5GT	1270.00	254
260-EV5GT	260.00	52	625-EV5GT	625.00	125	1290-EV5GT	1290.00	258
270-EV5GT	270.00	54	635-EV5GT	635.00	127	1315-EV5GT	1315.00	263
275-EV5GT	275.00	55	645-EV5GT	645.00	129	1330-EV5GT	1330.00	266
280-EV5GT	280.00	56	655-EV5GT	655.00	131	1375-EV5GT	1375.00	275
295-EV5GT	295.00	59	670-EV5GT	670.00	134	1390-EV5GT	1390.00	278
300-EV5GT	300.00	60	675-EV5GT	675.00	135	1400-EV5GT	1400.00	280
305-EV5GT	305.00	61	695-EV5GT	695.00	139	1410-EV5GT	1410.00	282
315-EV5GT	315.00	63	700-EV5GT	700.00	140	1440-EV5GT	1440.00	288
320-EV5GT	320.00	64	710-EV5GT	710.00	142	1475-EV5GT	1475.00	295
340-EV5GT	340.00	68	720-EV5GT	720.00	144	1500-EV5GT	1500.00	300
350-EV5GT	350.00	70	730-EV5GT	730.00	146	1530-EV5GT	1530.00	306
360-EV5GT	360.00	72	740-EV5GT	740.00	148	1535-EV5GT	1535.00	307
365-EV5GT	365.00	73	750-EV5GT	750.00	150	1550-EV5GT	1550.00	310
370-EV5GT	370.00	74	770-EV5GT	770.00	154	1585-EV5GT	1585.00	317
375-EV5GT	375.00	75	775-EV5GT	775.00	155	1615-EV5GT	1615.00	323
385-EV5GT	385.00	77	800-EV5GT	800.00	160	1630-EV5GT	1630.00	326
390-EV5GT	390.00	78	810-EV5GT	810.00	162	1675-EV5GT	1675.00	335
400-EV5GT	400.00	80	815-EV5GT	815.00	163	1690-EV5GT	1690.00	338
405-EV5GT	405.00	81	825-EV5GT	825.00	165	1715-EV5GT	1715.00	343
410-EV5GT	410.00	82	830-EV5GT	830.00	166	1800-EV5GT	1800.00	360
415-EV5GT	415.00	83	840-EV5GT	840.00	168	1875-EV5GT	1875.00	375
420-EV5GT	420.00	84	845-EV5GT	845.00	169	1960-EV5GT	1960.00	392
430-EV5GT	430.00	86	850-EV5GT	850.00	170	2115-EV5GT	2115.00	423
435-EV5GT	435.00	87	860-EV5GT	860.00	172	2200-EV5GT	2200.00	440
440-EV5GT	440.00	88	870-EV5GT	870.00	174	2350-EV5GT	2350.00	470
450-EV5GT	450.00	90	880-EV5GT	880.00	176	2495-EV5GT	2495.00	499
460-EV5GT	460.00	92	895-EV5GT	895.00	179	2645-EV5GT	2645.00	529
465-EV5GT	465.00	93	900-EV5GT	900.00	180	2910-EV5GT	2910.00	582
470-EV5GT	470.00	94	920-EV5GT	920.00	184	3120-EV5GT	3120.00	624
475-EV5GT	475.00	95	935-EV5GT	935.00	187	3175-EV5GT	3175.00	635
485-EV5GT	485.00	97	960-EV5GT	960.00	192	3200-EV5GT	3200.00	640
490-EV5GT	490.00	98	970-EV5GT	970.00	194	3430-EV5GT	3430.00	686
500-EV5GT	500.00	100	1000-EV5GT	1000.00	200	3640-EV5GT	3640.00	728
505-EV5GT	505.00	101	1015-EV5GT	1015.00	203	3800-EV5GT	3800.00	760
510-EV5GT	510.00	102	1025-EV5GT	1025.00	205	4430-EV5GT	4430.00	886
520-EV5GT	520.00	104	1050-EV5GT	1050.00	210			
525-EV5GT	525.00	105	1080-EV5GT	1080.00	216			
530-EV5GT	530.00	106	1090-EV5GT	1090.00	218			
540-EV5GT	540.00	108	1115-EV5GT	1115.00	223			
545-EV5GT	545.00	109	1125-EV5GT	1125.00	225			
550-EV5GT	550.00	110	1145-EV5GT	1145.00	229			
560-EV5GT	560.00	112	1155-EV5GT	1155.00	231			
565-EV5GT	565.00	113	1165-EV5GT	1165.00	233			

●EV5GTタイプでは、特殊仕様品は製作できません。特殊仕様品は、「GTベルト:5GTタイプ」にてご検討ください。

5GTベルト **P.54** 参照 **特殊仕様ベルト一覧** **P.108** 参照

●EV5GTタイプでは、周長4430mm以下のオープンエンドベルトの製作が可能です。周長4430mm以上については、「ロングレンジベルト:5GTタイプ」にてご検討ください。

ロングレンジベルト **P.86** 参照

5GTプーリ **P.120** 参照