


EV14M

〈ピッチ:14.0mm〉


● ベルト歯形寸法

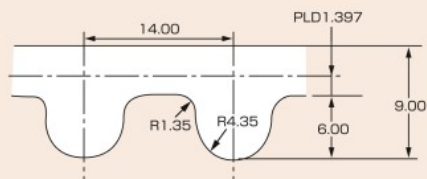


※HTDベルト:14Mタイプと総厚が異なります。

● ベルト呼称例

2002-EV14M-40

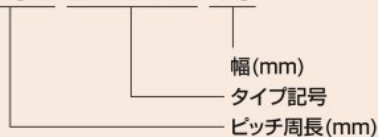


● プーリ歯形寸法

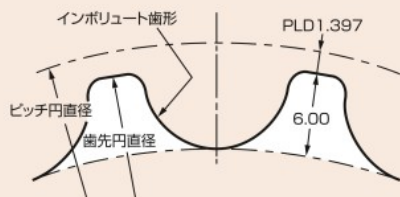

● プーリ呼称例

P 40-14M-40-33F

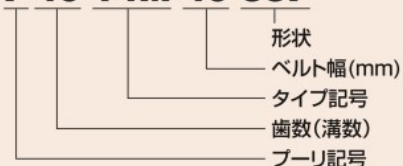

14Mプーリ

P.130

ベルトサイズ一覧表

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯 数
966-EV14M	966.00	69
1148-EV14M	1148.00	82
1190-EV14M	1190.00	85
1330-EV14M	1330.00	95
1344-EV14M	1344.00	96
1400-EV14M	1400.00	100
1456-EV14M	1456.00	104
1512-EV14M	1512.00	108
1540-EV14M	1540.00	110
1568-EV14M	1568.00	112
1610-EV14M	1610.00	115
1638-EV14M	1638.00	117
1652-EV14M	1652.00	118
1680-EV14M	1680.00	120
1736-EV14M	1736.00	124
1778-EV14M	1778.00	127
1890-EV14M	1890.00	135
1932-EV14M	1932.00	138
1946-EV14M	1946.00	139
2002-EV14M	2002.00	143
2100-EV14M	2100.00	150
2198-EV14M	2198.00	157
2310-EV14M	2310.00	165
2450-EV14M	2450.00	175
2590-EV14M	2590.00	185
2660-EV14M	2660.00	190
2800-EV14M	2800.00	200
2940-EV14M	2940.00	210
3150-EV14M	3150.00	225
3360-EV14M	3360.00	240
3500-EV14M	3500.00	250
3850-EV14M	3850.00	275
4004-EV14M	4004.00	286
4326-EV14M	4326.00	309
5320-EV14M	5320.00	380

●EV14Mタイプでは、特殊仕様品は製作できません。特殊仕様品は、「HTDベルト:14Mタイプ」にてご検討ください。

14Mベルト

P.70

参照

特殊仕様ベルト一覧

P.108

参照

●EV14Mタイプでは、周長5320mm以下のオープンエンドベルトの製作が可能です。周長5320mm以上については、「ロングレンジスベルト:14Mタイプ」にてご検討ください。

ロングレンジスベルト

P.86

参照