

選定手順①～③より型式・数値を選択の上、ご注文ください。



Order  
注文例

型式 (①Type-②D-③M)

SK13A-125

WL13A-125-M12


■ねじ込み式自在形

■差込み式自在形




主体		スクリュー		車輪
M 材質	S 表面処理	M 材質	S 表面処理	M 材質
機械構造用炭素鋼 Q195	亜鉛メッキ	冷間圧造鋼ML10	亜鉛メッキ	スチールホイール+ゴム車輪

WL13A

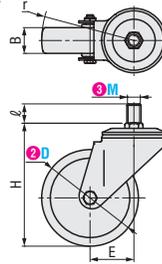

WK13A

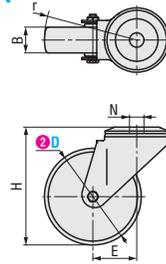

■ねじ込み式ダブルブレーキ形

■差込み式ダブルブレーキ形




■ねじ込み式シングルブレーキ形




主体		スクリュー		車輪
M 材質	S 表面処理	M 材質	S 表面処理	M 材質
機械構造用炭素鋼 Q195	亜鉛メッキ	冷間圧造鋼ML10	亜鉛メッキ	スチールホイール+ゴム車輪


SL13A

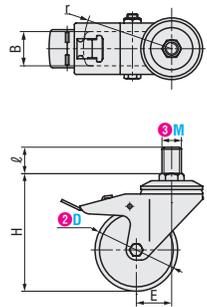

SK13A

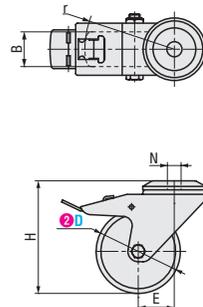

ZL13A

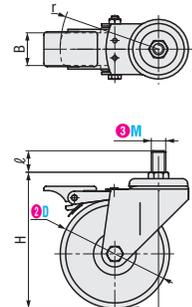

型式			H	B	E	ℓ	M	N	r	許容荷重 (N)	車輪部ベアリング
①Type	②D	③M									
WL13A WK13A*1 SL13A SK13A*1 ZL13A*2	75	無記号	100	25	32	24	M10	10.2	69.5	490	有
	100		134	30	40						
	125	M12	161	37.5	47	25	M12	12.4	109.5	980	
	150	M16									
	200	無記号	191	40	68	35	M20	20.5	143	1372	
	243		50	168					1960		

\*1 差込式キャスタはM寸法がありませんので、ご購入時はMが無記号となります。

\*2 ZL13Aは車輪径D100、125の製品にしか対応しません。