

LMF(K)P...UU尼龙保持架
该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其他国家。


LMF(K)P...UU (Resin retainer)
This type is a metric dimension series
widely used in Asia and other
countries.



LMFP...UU



LMKP...UU

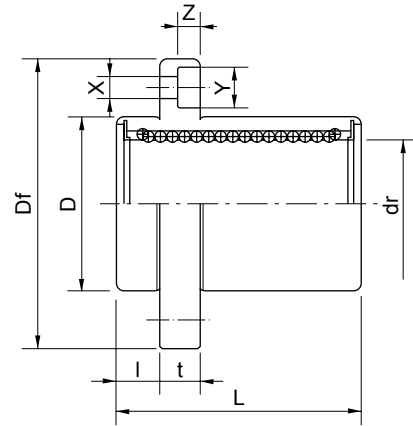

公称轴径 Nominal shaft diameter mm	导向圆法兰 LMFP...UU	重量 Weight (gf)	导向方法兰 LMKP...UU	重量 Weight (gf)	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
					dr		D		L	
					mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm
6	LMFP6UU	24	LMKP6UU	18	6		12	0	19	
8	LMFP8UU	37	LMKP8UU	29	8		15	-13	24	± 300
10	LMFP10UU	72	LMKP10UU	52	10	0	19		29	
12	LMFP12UU	76	LMKP12UU	57	12	-9	21	0	30	
13	LMFP13UU	88	LMKP13UU	72	13		23	-16	32	0
16	LMFP16UU	120	LMKP16UU	104	16		28		37	-200
20	LMFP20UU	180	LMKP20UU	145	20	0	32	0	42	
25	LMFP25UU	340	LMKP25UU	300	25	-10	40	-19	59	
30	LMFP30UU	470	LMKP30UU	375	30		45		64	
35	LMFP35UU	650	LMKP35UU	560	35	0	52	0	70	0
40	LMFP40UU	1,060	LMKP40UU	880	40	-12	60	-22	80	-300
50	LMFP50UU	2,200	LMKP50UU	2,000	50		80		100	
60	LMFP60UU	3,000	LMKP60UU	2,560	60	0 -15	90	0 -25	110	

注：所有LMFP/LMKP型均为双密封。
Note: All sizes of LMFP/LMKP type are sealed on both sides.