


ミスミ

## コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)

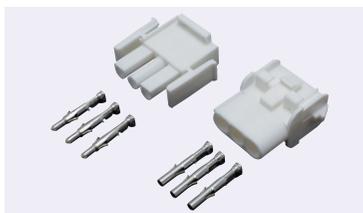

- ココが特長** **選定工数削減!ハウジング・コンタクトをセット販売**
- ユニバーサルメーテンロックシリーズのハウジング(オス・メス)とコンタクト(オス・メス)をセットにしました。
  - 過剰在庫を避け、選定工数の削減が可能です。
  - メーカー品をセットにしたミスミオリジナル型番となっております。
  - 製造元：タイコエレクトロニクス

在庫品

RoHS




- ご注意**
- ・電気的特性につきましては、[P.370ページ](#)をご参照下さい。
  - ・プラグハウジングにはオス(ピン)コンタクト、ソケットハウジングにはメス(ソケット)コンタクトを組合せて下さい。
  - ・圧着作業は専用圧着工具([P.375、376ページ](#))で行って下さい。
  - ・コンタクトはハウジングの芯数に合わせ、必要数+α付属されております。


### 外形図

(単位:mm)


ソケットハウジング

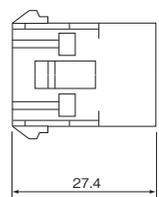


プラグハウジング

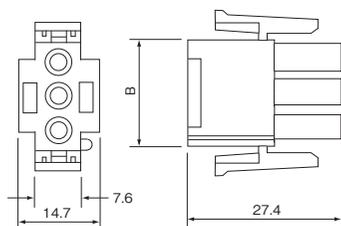


オス(ピン)コンタクト

 

メス(ソケット)コンタクト

 

パネルカット寸法

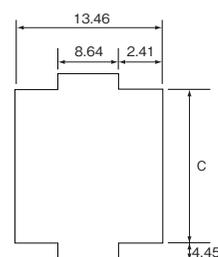

芯数	A	B	C
2	14.00	14.00	14.35
3	20.30	20.30	20.70
4	26.70	26.70	27.05

\*パネル厚は0.76~2.29mmにてご利用ください。

型番	タイプ	L
350690-1	オス(ピン)	20.1
350552-1	オス(ピン)	20.6
350689-1	メス(ソケット)	19.3
350551-1	メス(ソケット)	19.8

### 構成部材表

型番	プラグハウジング	ソケットハウジング	オス(ピン)コンタクト	メス(ソケット)コンタクト
SET-YM-R-2-24	350777-1	350778-1	350690-1	350689-1
SET-YM-R-2-20			350552-1	350551-1
SET-YM-R-3-24	350766-1	350767-1	350690-1	350689-1
SET-YM-R-3-20			350552-1	350551-1
SET-YM-R-4-24	350779-1	350780-1	350690-1	350689-1
SET-YM-R-4-20			350552-1	350551-1

### セット内容



ハウジング(オス・メス)…各5個  
コンタクト(オス・メス)…芯数に合わせた必要数量+α



1バック単位 5セット



Order注文例

型番

SET-YM-R-2-24

型番	形状タイプ	芯数	適用電線	導体断面積	絶縁被覆外径	¥通常単価	
			AWG	(mm <sup>2</sup> )	(mm)	1~3バック	
SET-YM-R-2-24	中継(パネル)	2	24-18	0.2~0.89	1.02~2.54	WEBでご確認 お願いします。	
			20-14	0.5~2.27	3.3~5.08		
SET-YM-R-3-24		3	24-18	0.2~0.89	1.02~2.54		
			20-14	0.5~2.27	3.3~5.08		
SET-YM-R-4-24		4	4	24-18	0.2~0.89		1.02~2.54
				20-14	0.5~2.27		3.3~5.08

関連商品

[P.375ページ](#)



専用工具本体

[P.376ページ](#)



専用工具ダイス

[P.373ページ](#)



引抜工具

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。