

エアディスクサンダー

パッド径 >> **50mm**



No. GT-DS50A 消音装置付

付属品
フラップホイール #60...1個
ファイバーホイール #600...1個
ピタットホルダー1個
ピタットディスクペーパー #60...3枚



エアディスクサンダー用ホイール (DS50A用)

ピタットディスクペーパー
No. PD-P60



ピタットホルダー
No. PD-P6



フラップホイール
No. FL-60, 120



ファイバホイール
No. FB-400, 600, 1000



プレコートグリット
No. PCG-600



品番 No.	粒度	最高使用回転速度 (rpm)	材質	用途	入数
PD-P60	Z60	20,000	ジルコニア	薄板プレスバリ取り、表面研削など	50
PD-P6	—	—	ゴム (パッド部)	ピタットディスクペーパー専用	1
FL-60	A60	20,000	アルミナ	切削バリ、溶接バリ取り、	5
FL-120	A120	20,000	アルミナ	円筒内面研削、表面研磨など	5
FB-400	400	10,000	不織布	汚れ落とし、溶接やメッキ前の	5
FB-600	600	10,000	不織布	クリーニング、溶接後のヤケ取りなどに	5
FB-1000	1000	10,000	不織布		5
PCG-600	400~600	6,000	砥粒入りナイロン	ラッカー系の上塗り塗料はがし	1

ディスク径 >> **100mm**




No. GT-DS50B 消音装置付


付属品
保護カバー
ディスクナット
ピンスパナ

エアディスクサンダー用ホイール (DS50B用)

ハンマーホイール
No. HMW10

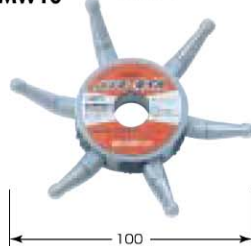

ブラシホイール
No. BHW10

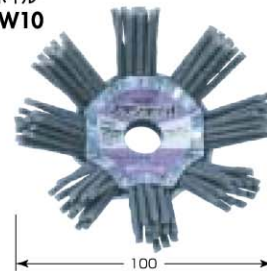

品番 No.	最高使用回転速度 (rpm)	材質	用途	入数
HMW10	5,000	SUS	溶接後のスラグ、スパッタ除去など	1
BHW10	5,000	砥粒入りナイロン	銅板サビ落とし、アルミ鋳造品の仕上げなど	1

品番 No.	ディスク径 (mm)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (Nℓ/min)	ホース継手	使用エアホース内径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	先端工具取付部	付属品
GT-DS50A	パッド径50	5,000	650	Rc1/4	6.35	211	935	コレットチャックφ6mm	コンセント スパナ BPB-2 H11,H15
GT-DS50B	ディスク径100	5,000	650	Rc1/4	6.35	211	1,150	ディスクナットM10	BPB-2 H11,H15

* 使用空気圧力...0.6MPa