


No. AD-4 エアーダスター

PAT.

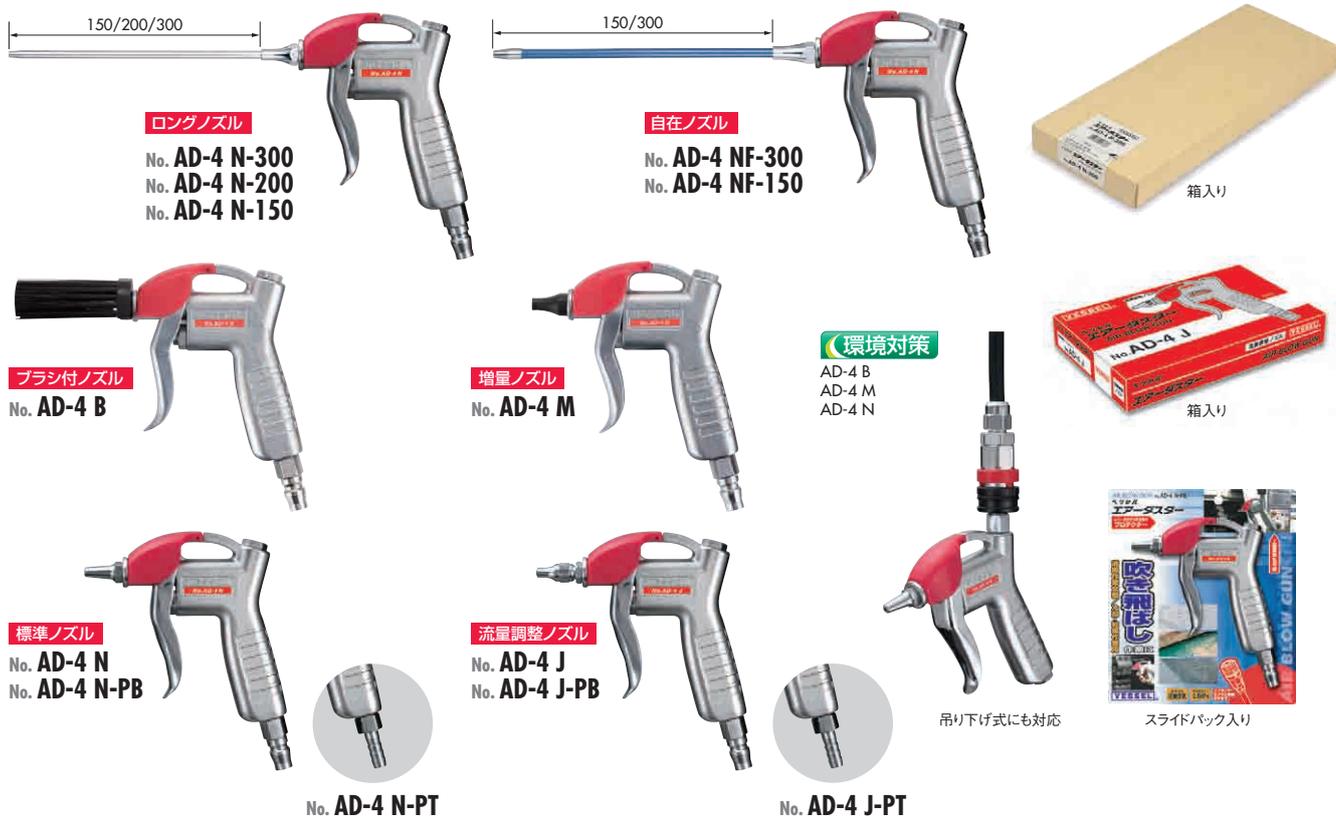

品番 No.	ノズル形状	ノズル口径 (mm)	空気消費量 (ℓ/min)	全長 (mm)	重量 (g)	ホース取付口仕様	台紙・箱サイズ (mm)	JANコード (4907587)	外装
AD-4 N	標準ノズル	2	180	125	235	コンセント・カブラ用	箱入 110×173	027078	20
AD-4 N-PB	標準ノズル	2	180	125	235	コンセント・カブラ用	185×160	027085	10
AD-4 N-PT	標準ノズル	2	180	125	235	1/4ホース用	185×160	027092	10
AD-4 J	流量調整ノズル	2	150	130	240	コンセント・カブラ用	箱入 110×173	027108	20
AD-4 J-PB	流量調整ノズル	2	150	130	240	コンセント・カブラ用	185×160	027115	10
AD-4 J-PT	流量調整ノズル	2	150	130	240	1/4ホース用	185×160	027122	10
AD-4 M	増量ノズル	2×1ヶ, 0.8×4ヶ	240	125	228	コンセント・カブラ用	箱入 110×173	027313	20
AD-4 B	ブラシ付ノズル	2	180	170	248	コンセント・カブラ用	箱入 115×220	027306	10
AD-4 N-150	ロングノズル	2.5	180	275	248	コンセント・カブラ用	箱入 140×300	027344	10
AD-4 N-200	ロングノズル	2.5	180	325	253	コンセント・カブラ用	箱入 140×450	027351	10
AD-4 N-300	ロングノズル	2.5	180	425	260	コンセント・カブラ用	箱入 140×450	027368	10
AD-4 NF-150	自在ノズル ※	2.3	180	275	260	コンセント・カブラ用	箱入 140×300	027375	10
AD-4 NF-300	自在ノズル ※	2.3	180	425	274	コンセント・カブラ用	箱入 140×450	027399	10

使用流体: 圧縮空気 常用使用圧力: 0.5MPa 最高使用圧力: 0.7MPa 使用温度範囲: 0℃~60℃ 使用エア・ホース内径: φ4mm以上 全長・重量: 継手含む
※ 銅管が入っており、自在に曲げることができます。(急角度では曲げないでください。)

ONE POINT

腰のあるブラシで強力掃き出し!

ブラシ付ノズル

エアでは吹き飛ばない、油まみれの切粉を確実に掃き出します。

吹き飛ばす力をアップさせた増量ノズル

標準ノズルに比べ、推力約20%UP。増量ノズルは、大きな風圧でチャック爪やカッター溝の隅々まに入り込んだ切粉を強力に排出させます。