


IMシリーズ

IM-DSF Dsubフィメールコネクタ端子台

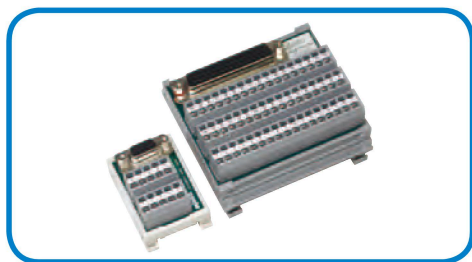

特長

- 一対一回路・シンプル!
- 5mmピッチ端子台・広い電線接続範囲!
- 世界標準のDsubコネクタ・業界標準!
- 3A通電可能・大電流用途!
- シールド端子台装備・EMC監査などで便利!



*ノイズに強いやわらかスーパーシールドケーブルもご用意しております(P30)。

商品イメージ	コネクタ	型番	極数	端子台	サイズ	定格
	Dsub メスコネクタ M2.6 ネジ	IM-DSF26-739/5-9PC	9 極	739/5 (0.08-2.5mm ²)	横 38 × 縦 55 × 高さ 27.3	AC/DC125V 3A/ 極
		IM-DSF26-739/5-15PC	15 極		横 48 × 縦 55 × 高さ 27.3	
		IM-DSF26-739/5-25PC	25 極		横 72.5 × 縦 55 × 高さ 27.3	
		IM-DSF26-739/5-37PC	37 極		横 102 × 縦 55 × 高さ 27.3	
		IM-DSF26-739/5-50PC	50 極		横 90.2 × 縦 85 × 高さ 37.3	
	Dsub メスコネクタ #4-40 ネジ	IM-DSFUN-739/5-9PC	9 極		横 38 × 縦 55 × 高さ 27.3	
		IM-DSFUN-739/5-15PC	15 極		横 48 × 縦 55 × 高さ 27.3	
		IM-DSFUN-739/5-25PC	15 極		横 72.5 × 縦 55 × 高さ 27.3	
		IM-DSFUN-739/5-37PC	37 極		横 102 × 縦 55 × 高さ 27.3	
		IM-DSFUN-739/5-50PC	50 極		横 90.2 × 縦 85 × 高さ 37.3	

*M3.0ネジタイプも製作可能です。お問合せ下さい。

*回路図、仕様、推奨工具はデータシート(P42)を参照下さい。

 IM-DSM Dsubメールコネクタ端子台

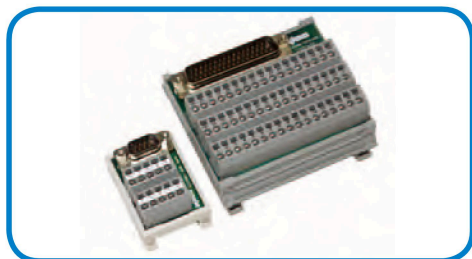

特長

- 一対一回路・シンプル!
- 5mmピッチ端子台・広い電線接続範囲!
- 世界標準のDsubコネクタ・業界標準!
- 3A通電可能・大電流用途!
- シールド端子台装備・EMC監査などで便利!

*ノイズに強いやわらかスーパーシールドケーブルもご用意しております(P30)。

商品イメージ	コネクタ	型番	極数	端子台	サイズ	定格
	Dsub オスコネクタ M2.6 ネジ	IM-DSM26-739/5-9PC	9 極	739/5 (0.08-2.5mm ²)	横 38 × 縦 55 × 高さ 27.3	AC/DC125V 3A/ 極
		IM-DSM26-739/5-15PC	15 極		横 48 × 縦 55 × 高さ 27.3	
		IM-DSM26-739/5-25PC	25 極		横 72.5 × 縦 55 × 高さ 27.3	
		IM-DSM26-739/5-37PC	37 極		横 102 × 縦 55 × 高さ 27.3	
		IM-DSM26-739/5-50PC	50 極		横 90.2 × 縦 85 × 高さ 37.3	
	Dsub オスコネクタ #4-40 ネジ	IM-DSMJUN-739/5-9PC	9 極		横 38 × 縦 55 × 高さ 27.3	
		IM-DSMJUN-739/5-15PC	15 極		横 48 × 縦 55 × 高さ 27.3	
		IM-DSMJUN-739/5-25PC	25 極		横 72.5 × 縦 55 × 高さ 27.3	
		IM-DSMJUN-739/5-37PC	37 極		横 102 × 縦 55 × 高さ 27.3	
		IM-DSMJUN-739/5-50PC	50 極		横 90.2 × 縦 85 × 高さ 37.3	

*M3.0ネジタイプも製作可能です。お問合せ下さい。

*回路図、仕様、推奨工具はデータシート(P43)を参照下さい。