
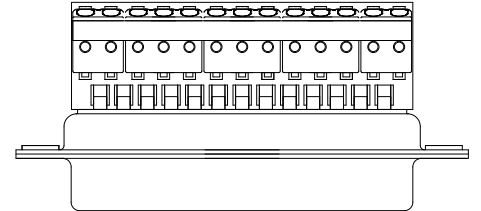
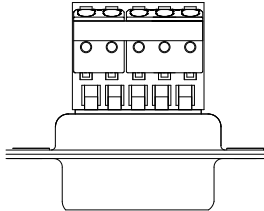


## IM-DS2059 シリーズ

RoHS 対応	コネクタ端子台 1 対 1 (オス)	コネクタ端子台 1 対 1 (オス)
	直結 3 mm ピッチ	直結 3 mm ピッチ

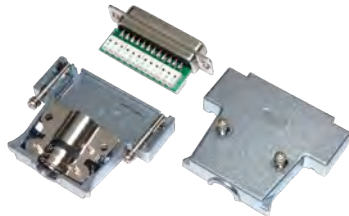

製品説明	点数	型番	Ident-No.	点数	型番	Ident-No.
コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)	9	<b>IM-DS2059-9DC-M2</b>	60277202	25	<b>IM-DS2059-25DC-M2</b>	60277770
	※ 10 個単位での販売			※ 10 個単位での販売		

## 技術仕様

	IM-DS2059-9DC-M2	IM-DS2059-25DC-M2
定格電圧	AC 30 V / DC 50V	AC 30 V / DC 50V
定格電流	2A	2A
定格電圧 (EN60664-1 による)	50V / 0.8kV / 2	50V / 0.8kV / 2
動作温度 / 保存温度	-20 ~ +60 °C, 結露なきこと	-20 ~ +60 °C, 結露なきこと
寸法	W 30.8 x H 12.6 x L 24.2 mm	W 53.1 x H 12.6 x L 24.2 mm
コネクタ	HDEB-9P(05) (ヒロセ電機) ネジサイズ: M2.6 シェル部: HDE-CTH-10 (ヒロセ電機)	HDEB-25P(05) (ヒロセ電機) ネジサイズ: M2.6 シェル部: HDB-CTH-10 (ヒロセ電機)
端子台	2059 シリーズ	2059 シリーズ
適合電線 (単線専用)	φ 0.4 ~ φ 0.65 mm / AWG 26 ~ 22 (電線被覆外径 φ 1.5 mm 以下)	φ 0.4 ~ φ 0.65 mm / AWG 26 ~ 22 (電線被覆外径 φ 1.5 mm 以下)
電線むき長さ	4 ~ 5.5 mm	4 ~ 5.5 mm
推奨工具	206-859	206-859


## アクセサリ

## 回路図



206-859

## IM-DS2059-9DC-M2

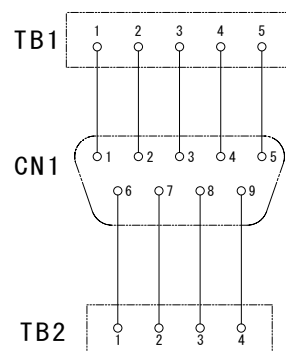

## IM-DS2059-25DC-M2

