 


■ 結線方法


● 電線のむき出し



ストリップゲージで長さを確認し正しい長さにむき出してください



● 結線の方法 (単線・より線 共通)

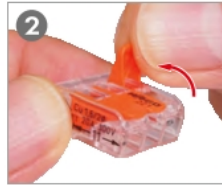


レバーを押し上げます

曲がりがあれば、まっすぐにしてください。



むき出した電線を突き当たるまで差し込んでください
目視で確認してください

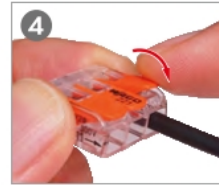

レバーを押し下げれば結線の完了です
(指はさみに注意してください)

★単線結線時もレバー操作が必要です

● 結線の確認方法



目視で確認!
電線を1本ずつ軽く引っ張り、抜けないことを確認してください
(強く引っ張らないでください)

● 電線の取り外し




①レバーを押し上げます
②電線を引き抜いてください
③レバーを戻します

⚠ 注意:

- 指を挟まれないようにご注意ください
- 差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります


■ 使用例

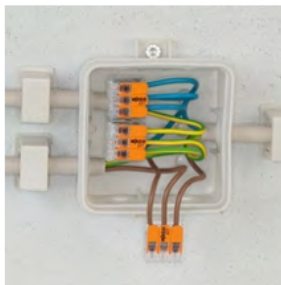

ジョイントボックスに



ダウンライト・照明器具に

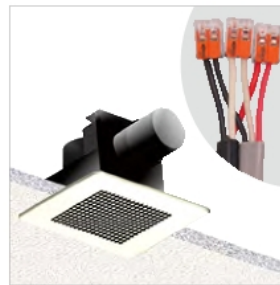

換気扇・送風機に



盤内中継用に


⚠ 注意:
使用例はイメージです
屋内配線用途ではジャンクションボックス内で使用してください

■ アクセサリ

DIN レール固定アダプタ		型番	色	販売単位
	固定用アダプタ WFR シリーズ 2 / 3 / 5 線用	221-500	オレンジ	10 個
	固定用アダプタ WFR-L シリーズ 2 / 3 / 5 線用	221-510	オレンジ	
	ストレーンリリーフプレート 221-500 および 221-510 固定用アダプタのプレート	222-505	オレンジ	
	ユニバーサルライトアングルキャリア 221-500 および 221-510 固定アダプタと組み合わせて使用し、 垂直から水平方向に向きを変更	222-510	グレー	

使用例

※WFR シリーズを DIN レールやビス止めで固定可能。
(取り付け用ビス、結束バンド、マーカは付属しません。)

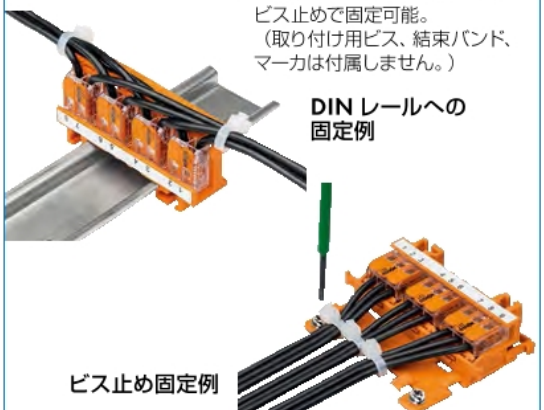

DIN レールへの固定例

ビス止め固定例

固定アダプタ (WFR のみ)		型番	色	販売単位
	WFR 2 線用	① ネジ取付用	221-502 221-502/000-004	ホワイト ブラック
		② 水平取付用 (スナップインマウンティングフット付)	221-512 221-512/000-004	ホワイト ブラック
		③ 垂直取付用 (スナップインマウンティングフット付)	221-522 221-522/000-004	ホワイト ブラック
	WFR 3 線用	① ネジ取付用	221-503 221-503/000-004	ホワイト ブラック
		② 水平取付用 (スナップインマウンティングフット付)	221-513 221-513/000-004	ホワイト ブラック
		③ 垂直取付用 (スナップインマウンティングフット付)	221-523 221-523/000-004	ホワイト ブラック
	WFR 5 線用	① ネジ取付用	221-505 221-505/000-004	ホワイト ブラック
		② 水平取付用 (スナップインマウンティングフット付)	221-515 221-515/000-004	ホワイト ブラック
		③ 垂直取付用 (スナップインマウンティングフット付)	221-525 221-525/000-004	ホワイト ブラック

使用例

① ネジ取り付けの場合

垂直・水平両方向にネジ止めが可能。



② 水平取り付けの場合

スナップインマウンティングフットで右図のように取り付けてサイドエントリーでの固定が可能。



③ 垂直取り付けの場合

スナップインマウンティングフットで右図のように固定使用可能。

