 



# ワンタッチ端子台 WTB シリーズ



単線は差し込むだけ、  
より線はボタンを押してワンタッチ結線



## ■ 構造と材質

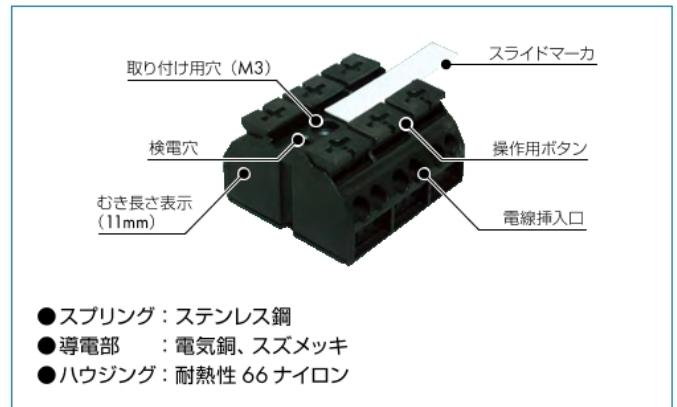

## ■ 定格と仕様

型番	極数	接続線数	販売単位	定格		適用電線*2		むき出し長さ	備考
				電気用品適合	JIS 適合*1	電気用品適合	JIS 適合*1		
WTB30-2	2	各極 4本	1箱 (10個入)	20A, 300V	32A, 500V	単線 (銅) φ1.6, φ2.0mm	単線 (銅)φ0.8 ~ φ2.0mm IV7 本より線 0.5 ~ 2.0mm <sup>2</sup> 可とうより線 0.5 ~ 4.0mm <sup>2</sup>	11mm	スライドマーカ および 取り付けネジ付き (3×30mm タッピングネジ)
WTB30-3	3								
WTB30-4	4								
WTB30-5	5								

\*1: JIS C 2814-2-2 に適合 \*2: 電線被覆外径 φ4.1mm 以下。太さの違う電線も使用できます。屋内配線用途でのより線接続についてはお問い合わせください


## ■ 結線方法 φ0.8 ~ φ1.0mm の単線の場合はボタンを押して結線してください



## ■ 離線作業



## ■ 電線のむき出し

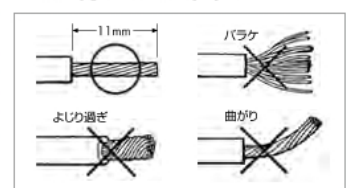

## ■ アクセサリ



結線後ボタン部分に取り付けて不用意に電線が外れることを防止します




## ■ 使用例




市販のボックスに取り付けて、仮設用の盤として使用できます

## ■ 外形寸法

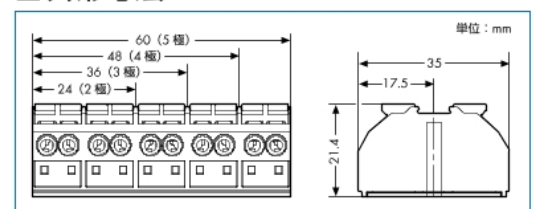

## ■ 推奨取り付けネジ

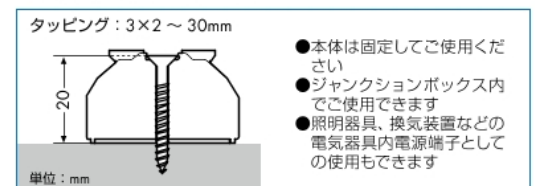

\*: 取り付け例の製品写真は、取り付け位置をわかりやすくするために白いハウジングを使用しています