


4カット内装ビス ハイ&ロー®

内装ビスの進化版誕生！驚きの4つの特殊カット

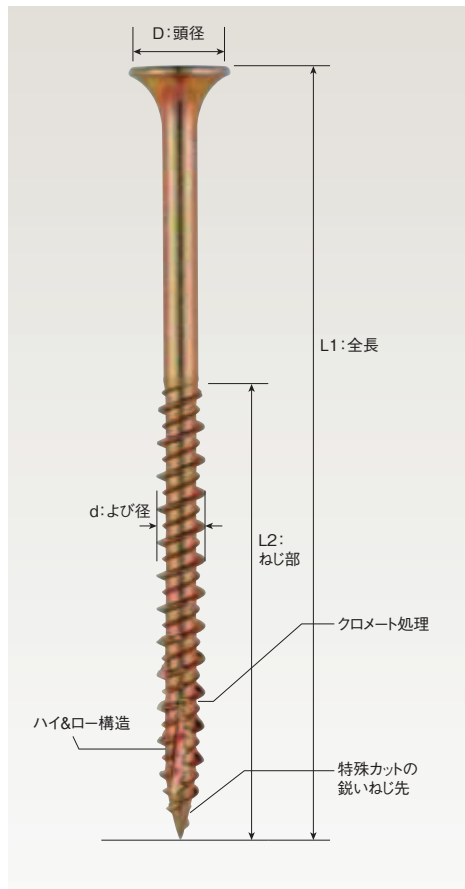

クロメート 4カット内装ビス

徳用箱

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
FNR25T	3.5×25 (19)	8.0	2,000	6	4,200	56787 6
FNR32T	3.8×32 (22)	8.0	1,800			56788 3
FNR38T	3.8×38 (25)	8.0	1,500			56789 0
FNR42T	4.2×42 (26)	8.2	1,300			56790 6
FNR45T	4.2×45 (28)	8.2	1,200			56791 3
FNR50T	4.2×50 (30)	8.4	1,000			56792 0
FNR65T	4.2×65 (38)	8.4	700			56793 7
FNR75T	4.5×75 (40)	8.4	600			56794 4
FNR90T	4.5×90 (50)	8.4	350			56795 1
FNR100T	4.8×100 (60)	8.4	300			56796 8
FNR120T	4.8×120 (62)	8.4	180			56797 5

特長

万能タイプ

衝撃による頭浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを軽減します。
石こうボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。



クロメート 4カット内装ビス

バリューパック

商品コード	サイズ (mm)		1パック容量 (約/本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
FNR25V	3.5×25 (19)	8.0	270	5×4	800	58412 5
FNR32V	3.8×32 (22)	8.0	230			58413 2
FNR38V	3.8×38 (25)	8.0	180			58414 9
FNR42V	4.2×42 (26)	8.2	150			58415 6
FNR45V	4.2×45 (28)	8.2	145			58416 3
FNR50V	4.2×50 (30)	8.4	115			58417 0
FNR65V	4.2×65 (38)	8.4	80			58418 7
FNR75V	4.5×75 (40)	8.4	70			58419 4
FNR90V	4.5×90 (50)	8.4	50			58420 0